


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

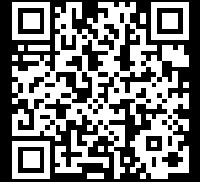

## SK 3172.100 Vliesfiltermatte

Stand: 28.06.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3172.100 - Vliesfiltermatte

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3172.100
Ausführung	für Filterlüfter
Produktbeschreibung	Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
Material	Chemiefaser
Hinweis	Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
Passend für Artikel-Nr.	3240.... 3241....
Abmessung	Breite: 221 mm Höhe: 221 mm Tiefe: 17 mm
Filterklasse	nach DIN EN 779: G3 nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0,095 kg
Bruttogewicht	0,1 kg
Zolltarifnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeschreibung	SK Ersatzfiltermatte, für Filterlüfter, für SK 3240..../3241.... BHT: 221 x 221 x 17 mm

# Approbationen

---

Approbationen

CSA

UR + C-UR (recognized)