# Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.






# SK 3174.120 Faltenfilter

Stand: 13.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



## SK 3174.120 - Faltenfilter für Filter- und Dachlüfter, Kühlgeräte und Chiller

Die hochwertige Faltenfiltertechnik ermöglicht gegenüber herkömmlichen Vliesfiltern eine deutliche Steigerung des Volumenstroms und damit eine Leistungssteigerung des Gerätes sowie Senkung des Energieverbrauchs. Zudem sorgen bessere Filtereigenschaften für weniger Staub im Schrank bzw. Gerät und durch die längeren Standzeiten lassen sich die Servicekosten deutlich reduzieren.

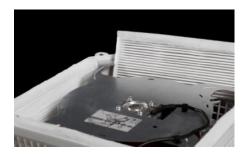

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3174.120
Ausführung	für Dachlüfter
Material	Faltenfilter: Basis Polyester, meltblown Polycarbonat
Hinweis	Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Artikel-Nr.	3138.xxx
	3139.xxx
	3140.xxx
Abmessung	Breite: 265 mm
	Höhe: 100 mm
	Tiefe: 18 mm
Filterklasse	nach DIN EN 779: M5
	nach DIN EN ISO 16890: ISO ePM10 50 %
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 54 bei Montage im Filter- & Dachlüfter/Austrittsfilter
Verpackungseinheit	12 Stück
Nettogewicht	0.276

© Rittal 2025

2

## Eigenschaften

Bruttogewicht	0.4
Zolltarifnummer	56039390
EAN	4028177969070
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

## Approbationen

Approbationen UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025 3