
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



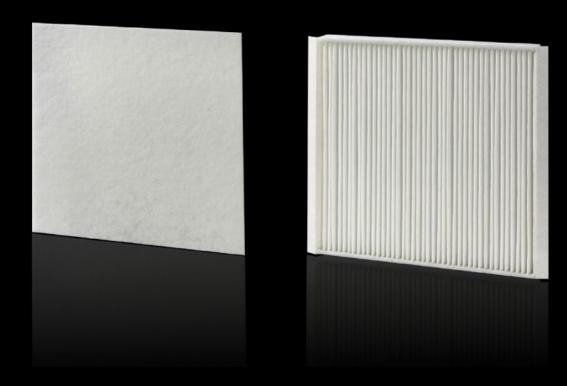


SK 3182.125 Faltenfilter

Stand: 03.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SK 3182.125 - Faltenfilter für Filter- und Dachlüfter, Kühlgeräte und Chiller

Die hochwertige Faltenfiltertechnik ermöglicht gegenüber herkömmlichen Vliesfiltern eine deutliche Steigerung des Volumenstroms und damit eine Leistungssteigerung des Gerätes sowie Senkung des Energieverbrauchs. Zudem sorgen bessere Filtereigenschaften für weniger Staub im Schrank bzw. Gerät und durch die längeren Standzeiten lassen sich die Servicekosten deutlich reduzieren.

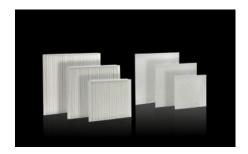

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3182.125
AI UNCITIII.	3N 3102.123
Ausführung	für Filterlüfter/Austrittsfilter
Material	Faltenfilter: Basis Polyester, meltblown Polycarbonat
	Absorbermatte: 100 % Polyester
Farbe	weiß
Hinweis	Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in
	Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Artikel-Nr.	3240.3xx
	3240.7xx
	3240.900
	3241.7xx
	3241.900
Abmessung	Breite: 212,5 mm
	Höhe: 212,5 mm
	Tiefe: 21 mm
Abmessung Absorbermatte	Breite: 221 mm
	Höhe: 221 mm
	Tiefe: 2,9 mm

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55 bei Montage im Filterlüfter/Austrittsfilter
Hinweis zur Artikel-Nr.	Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0.35
Bruttogewicht	0.38
Zolltarifnummer	56039390
EAN	4028177969094
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Approbationen

Approbationen UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025 3