
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



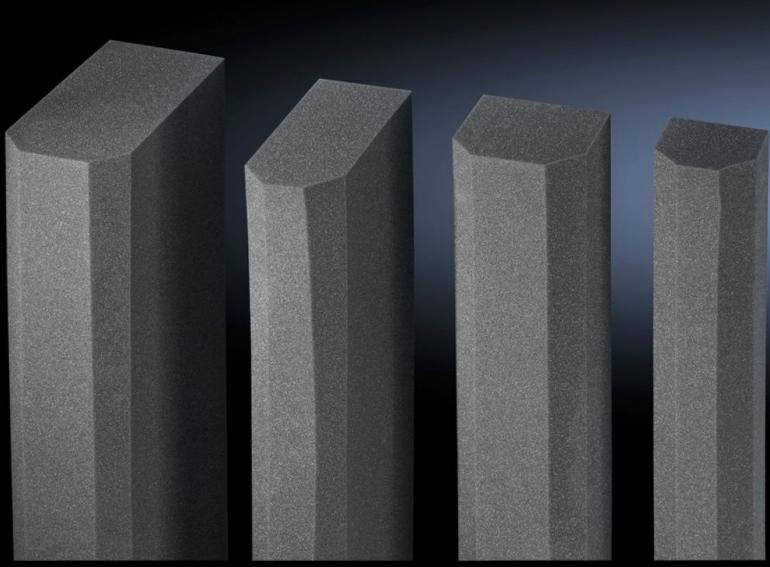

SK 3301.390 Abschottung vertikal

Stand: 13.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SK 3301.390 - Abschottung vertikal für TS IT

Zur Blockade des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.

Eigenschaften

SK 3301.390
Einseitig selbstklebend
Zur Schottung des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.
Zell-PU-Schaum Flammhemmend nach UL 94 (HF1)
Anthrazit
Seitenwand und 19"-Ebene
Breite: 184 mm Höhe: 1.910 mm Tiefe: 84 mm
Breite: 800 mm
1 Stück
0.818
0.918
39269097
4028177507999
EC002620
EC002620
27189261

© Rittal 2025

Ausschreibungstext

Schaumgummi dünn, 800 mm Rack, Abschottung vertikal für LCP

Zell-PU- Schaum, flammhemmend nach UL 94 (HF1) zur Blockade des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene.
Für Schrankbreite 800 mm.
Länge 1900 mm, selbstklebend

VE = 1 St.

© Rittal 2025 3