Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.






SV 3431.030 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000

Stand: 15.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SV 3431.030 - NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000

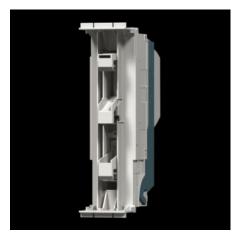





Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3431.030
Material	Glasfaserverstärktes Polyamid
	Brandverhalten gemäß UL 94
	Kontaktbahnen: versilbertes Hartkupfer
Farbe	Chassis: RAL 7035
	Deckel: RAL 7001
Für Schienensysteme mit	60 mm
Mittenabstand	
Leitungsabgang	unten
Anschlussart (elektrisch)	Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsstrom max.	100 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Für NH-Größe	000
Prüfgrundlage	IEC/DIN EN 60 947-3
	DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung	Breite: 53 mm
	Höhe: 213 mm
Anschluss von Rundleitern	2,5 - 50 mm²
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm

© Rittal 2025

Eigenschaften

Polzahl	3-polig
Querschnitt Rundleiter	2,5 - 50 mm²
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.599
Bruttogewicht	0.62
Kupferanteil (kg/Stück)	0.15
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177628731
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Approbationen

Approbationen	CQC-CCC
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

NH Sicherungslasttrennschalter Gr. 000

NH Sicherungslasttrennschalter Gr. 000 bis 100A, 3polig, für Abgang unten für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600 Anschlussart Kastenklemme , Rundleiter 2,5 bis 50 qmm System: Rittal RiLine NH

© Rittal 2025