
## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



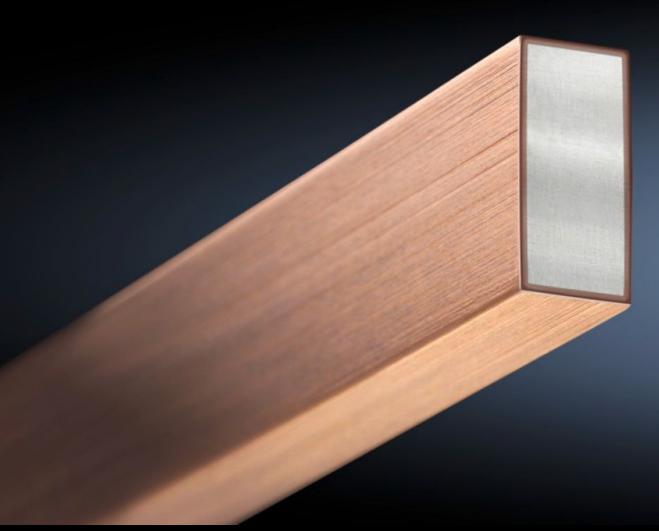


# SV 3582.020 Sammelschiene CUPONAL

Stand: 01.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



#### SV 3582.020 - Sammelschiene CUPONAL

Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen.

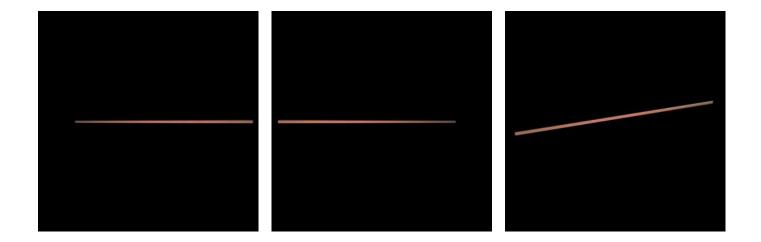

### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3582.020
Produktbeschreibung	Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen, geeignet für der Aufbau von Schienensystemen mit Sammelschienenhaltern 9340.000/9340.050.
Material	Aluminium Kupfer
Länge	2'400 mm
Bemessungsstrom max.	235 A
Hinweis	Der Bemessungsstrom ergibt sich bei 65°C Schienentemperatur und 35°C Umgebungstemperatur Korrekturfaktordiagramm nach DIN EN 43 671 Individuell ablängbar
Normen	DIN EN 13 601
Querschnitt	20 mm x 5 mm
Abmessung	Länge: 2.400 mm
Verpackungseinheit	6 Stück
Nettogewicht	4.5
Bruttogewicht	6.42

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Kupferanteil (kg/Stück)	0.35
Zolltarifnummer	74071000
EAN	4028177686557
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

## Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3