
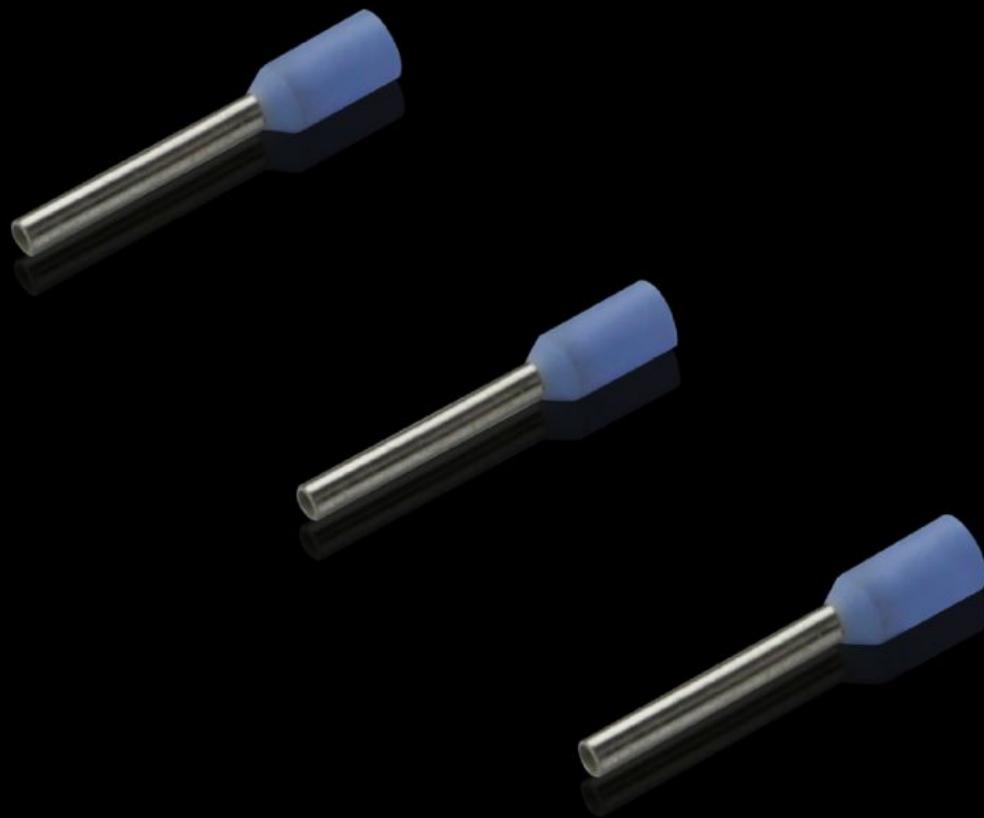


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

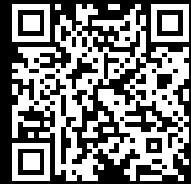

AS 4050.754 Aderendhülse

Stand: 01.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

AS 4050.754 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.754
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	hellblau
Länge	8 mm
AWG	24
Innendurchmesser	1.8 mm
Rittal Farocode	Ja
Für Querschnitt	0.25 mm ²
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Lieferform	lose
Verpackungseinheit	500 Stück
Nettogewicht	0.5
Bruttogewicht	0.026
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177815803
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Eigenschaften

ECLASS 8.0

36659290

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)

UR