


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

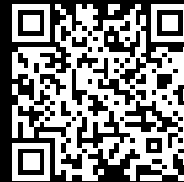

AS 4055.118

Spalt-Blechlocher rund

Stand: 12.03.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.118 - Spalt-Blechlocher rund für Edelstahl, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.118
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Lieferumfang	Matrize Stempel
Bearbeitbares Material	Edelstahl
Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl	2 mm
Ø-Locher	18,6 mm
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.	4055.665
Zugschraube (Ø x L)	11,1 x 60 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø	11,1 mm 19 cm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,061 kg
Bruttogewicht	0,081 kg
Zolltarifnummer	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Eigenschaften

ECLASS 8.0

21049047

Produktbeschreibung

Spalt-Blechlocher rund, für Material Edelstahl, PG 11, Ø-Locher 18,6 mm