


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

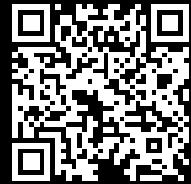

AS 4055.120

Spalt-Blechlocher rund

Stand: 14.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.120 - Spalt-Blechlocher rund für Edelstahl, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.120
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Lieferumfang	Matrize Stempel
Bearbeitbares Material	Edelstahl
Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl	2 mm
Ø-Locher	20.4 mm
Für Gewinde	M20
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
Passend für Hydraulikschaube Best.-Nr.	4055.665
Zugschraube (Ø x L)	11,1 x 60 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø	11.1 mm 19 cm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.077
Bruttogewicht	0.098
Zolltarifnummer	82073010
EAN	4028177808003

Eigenschaften

ETIM 9 EC000156

ETIM 8 EC000156

ECLASS 8.0 21049047