


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

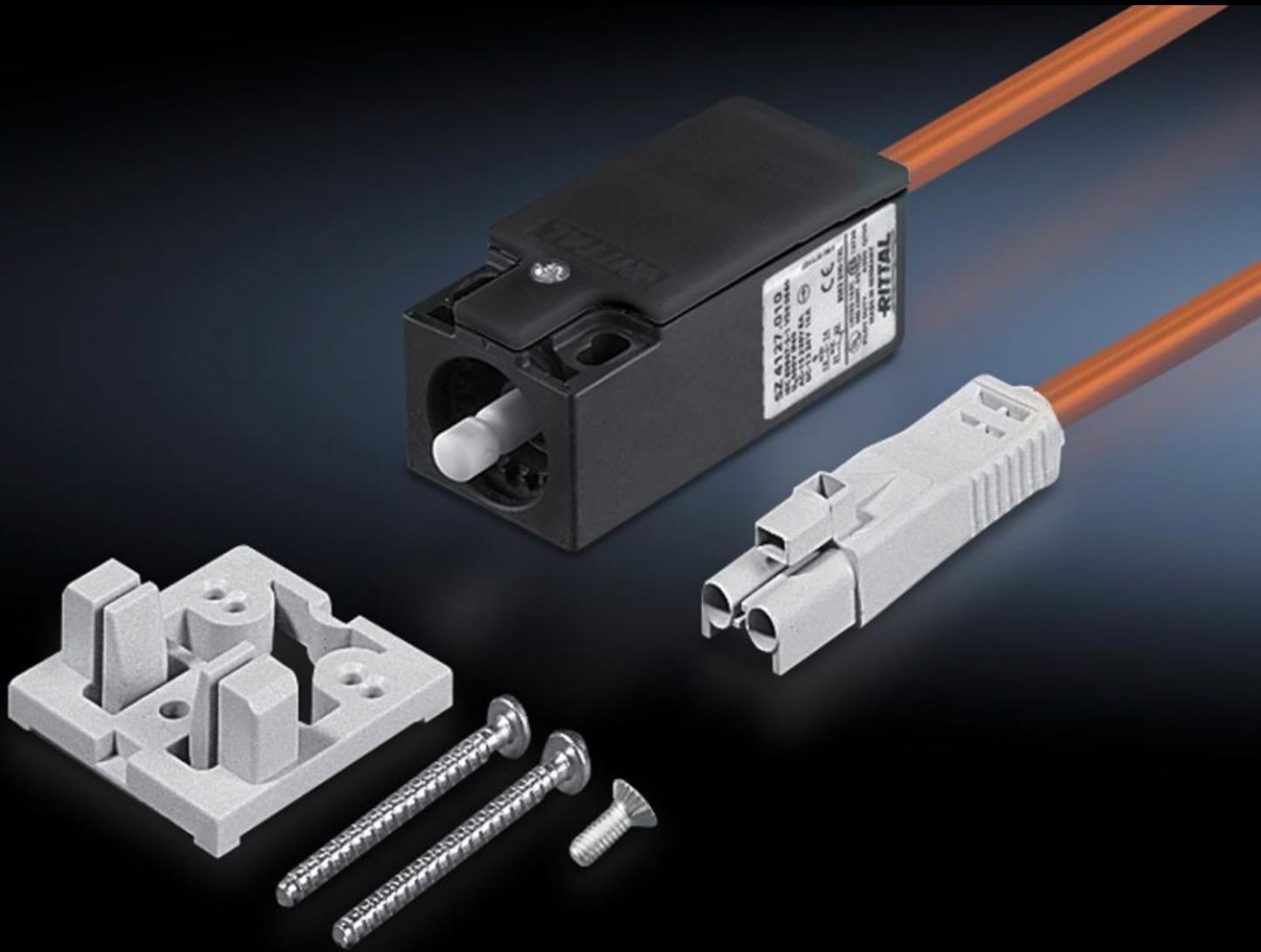

## SZ 4315.520

### Türpositionsschalter

Stand: 21.12.2025 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 4315.520 - Türpositionsschalter

mit Einbauzubehör, mit oder ohne Anschlussleitung.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 4315.520
Ausführung	mit Anschlussleitung
Länge	600 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase	6000 V AC
Bemessungsisolationsspannung	400 V AC
Einbaumöglichkeiten	für Standard- und Komfortleuchte ohne integrierten Türpositionsschalter
Abmessung	Länge: 600 mm
Elektrischer Anschluss	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A
Bemessungsbetriebsspannung	400 V
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 40
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.119
Bruttogewicht	0.124
Zolltarifnummer	85365019
EAN	4028177581357
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

# Approbationen

---

Approbationen	CQC CQC-CCC
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

---