


# **Rittal – Das System.**

Schneller – besser – überall.

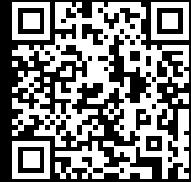

## CM 5001.240

### Bodenblech

Stand: 10.02.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# CM 5001.240 - Bodenblech für TP

Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden.

## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | CM 5001.240   |
| Ausführung          | Schiebeblech  |
| Produktbeschreibung | Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden.  |
| Material            | Stahlblech  |
| Oberfläche          | Verzinkt  |
| Lieferumfang        | Inkl. Befestigungsmaterial  |
| Hinweis             | Für höhere Stabilität und universelle Kabeleinführung ist die Bodenöffnung bei Schrankbreite 1000, 1200 und 1600 mm in der Breite geteilt und kann unterschiedlich bestückt werden.<br>Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im TS IT komplett zu verschließen |
| Abmessung           | Tiefe: 150 mm   |
| Passend für         | Gehäusetyp: TS IT<br>TS<br>CM<br>TP<br>Breite: = 800 mm   |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück   |
| Nettogewicht        | 1.35  |
| Bruttogewicht       | 1.36  |
| Zolltarifnummer     | 72092690  |
| EAN                 | 4028177681248   |
| E-Number Sweden     | E7239583  |
| ETIM 9              | EC002620  |
| ETIM 8              | EC002620  |

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

27189261