


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

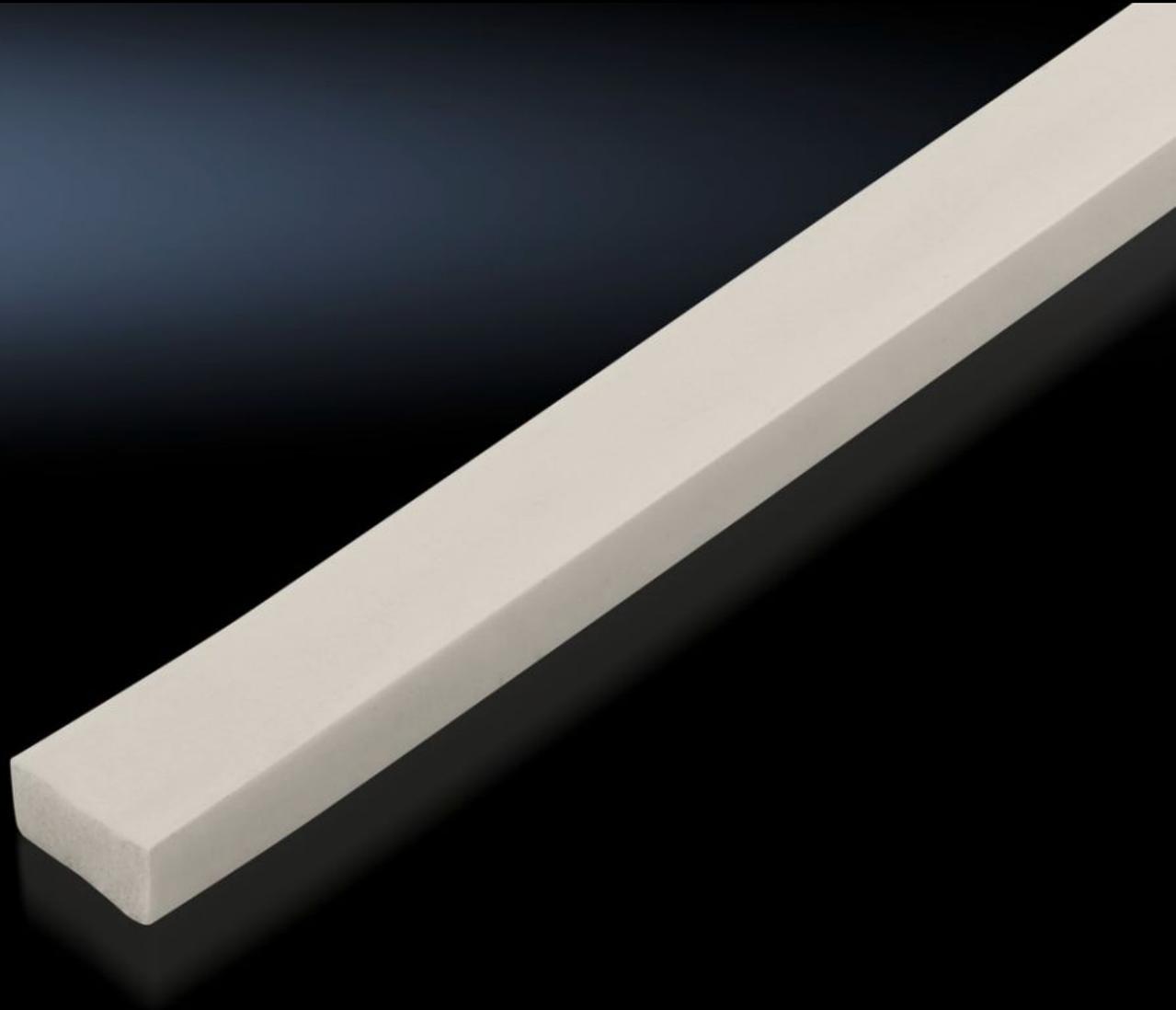

undefined 5001.380 Silikon-Dichtung

Stand: 04.05.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

undefined 5001.380 - Silikon-Dichtung

Zum Austausch einer beschädigten PU-Dichtung. Damit wird eine höhere Beständigkeit gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel erreicht.



Eigenschaften

Best.-Nr.	5001.380
Produktbeschreibung	
Technische Daten	Silikonschaumprofil Rolle a 25 m, 15 x 7 mm
Material	Silikon-Schaumprofil
Farbe	weiß
Länge	25 m
Montagehinweis	Die eingeschäumte PU-Dichtung ist rückstandsfrei zu entfernen und die Oberfläche zu reinigen. Die selbstklebende Silikon-Dichtung muss passgenau angedrückt werden. Dabei sollte der obere, waagerechte Dichtstreifen die senkrechten Streifen ohne Spalt überragen.
Abmessung	Breite: 15 mm Höhe: 7 mm Länge: 25 m
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.38
Bruttogewicht	1.44
Zolltarifnummer	39269097

Eigenschaften

EAN	4028177670839
ETIM 9	EC002328
ETIM 8	EC002328
ECLASS 8.0	23070000
