


# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**

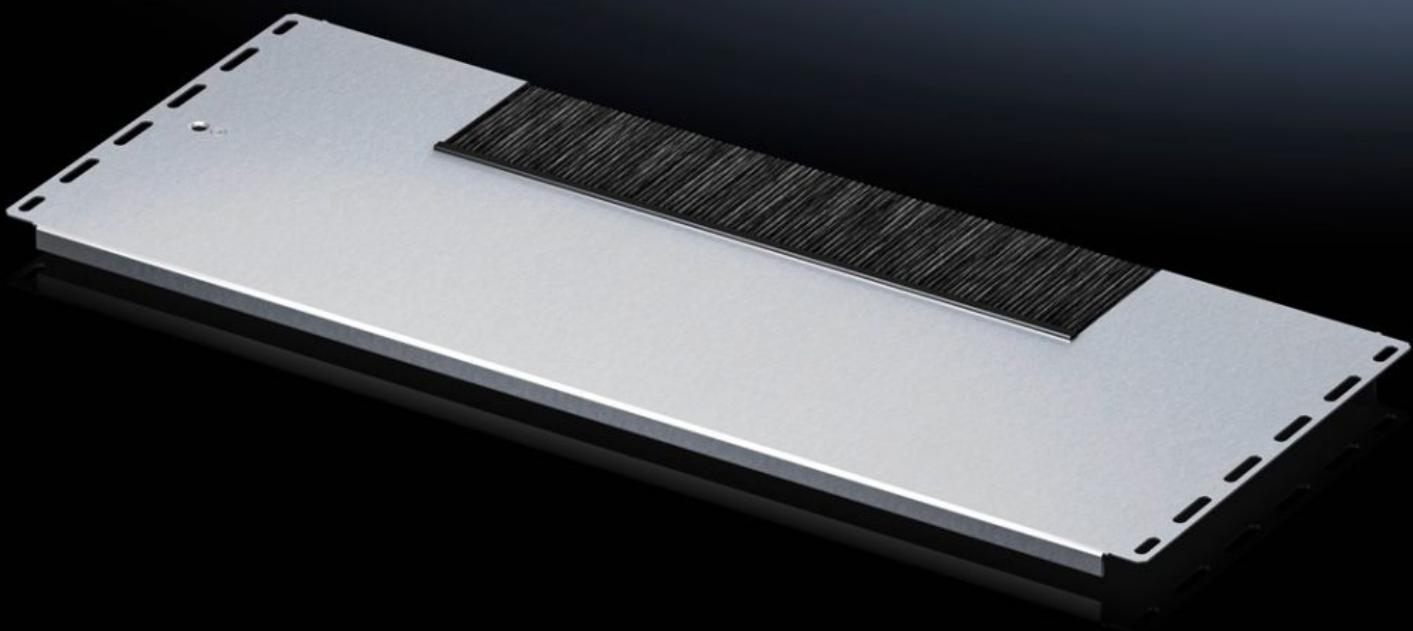

## **VX 5301.333**

### **Bodenblech-Modul, einteilig, mit Bürstenleiste**

Stand: 30.01.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5301.333 - Bodenblech-Modul, einteilig, mit Bürstenleiste für VX IT

Zur gezielten Kabeleinführung von unten.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5301.333
Ausführung	einteilig, mit Bürstenleiste
Produktbeschreibung	Zur gezielten Kabeleinführung von unten.
Material	Modulblech: Stahlblech Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei Modulblech: Stahlblech Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei
Oberfläche	Modulblech: verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im VX IT komplett zu verschließen Das Bodenblech-Modul kann im Austausch mit anderen Bodenmodulen mit einer Tiefe von 237,5 mm kombiniert werden
Hinweis	Bodenblech-Module mit Bürstenleiste für Anwendungen mit Schutzart nach IEC 60 529 nicht geeignet
Abmessung	Tiefe: 237,5 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX IT Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.82
Bruttogewicht	2.06
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,7 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert

# Eigenschaften

---

Zolltarifnummer 94039910

---

EAN 4028177950856

---

ETIM 9 EC002620

---

ECLASS 8.0 27189261

## Ausschreibungstext

VX IT Bodenblech-Modul

Art.-Nr. 5301.333

VX IT Bodenblech-Modul

zur Kabeleinführung mit Bürste

für VX, VX IT

Tiefe: 237,5 mm,

für Schrankbreite: 800 mm,

Modulblech: Stahlblech, verzinkt

Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei