


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

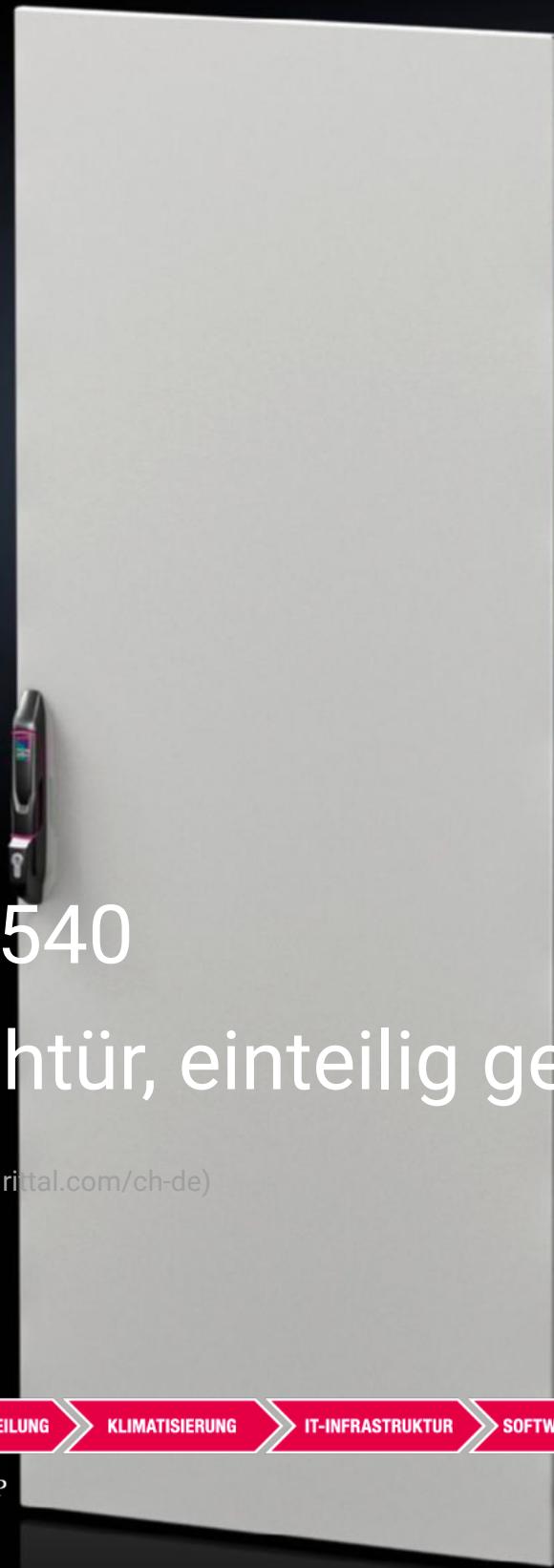

DK 5301.540

Stahlblechtür, einteilig geschlossen

Stand: 08.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

DK 5301.540 - Stahlblechtür, einteilig geschlossen für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5301.540
Produktbeschreibung	Zum Austausch vorhandener Türen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Tür: RAL 7035 Komfortgriff VX: RAL 9005
Lieferumfang	Tür mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E 4 Scharniere 130°, innenliegend Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihescharnier benötigt
Hinweis	Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 165° Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 110°

Eigenschaften

Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Passend für	Gehäusetyp: VX IT Breite: = 800 mm Höhe: = 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	31.6
Bruttogewicht	32.6
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	124,2 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177955080
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204