


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

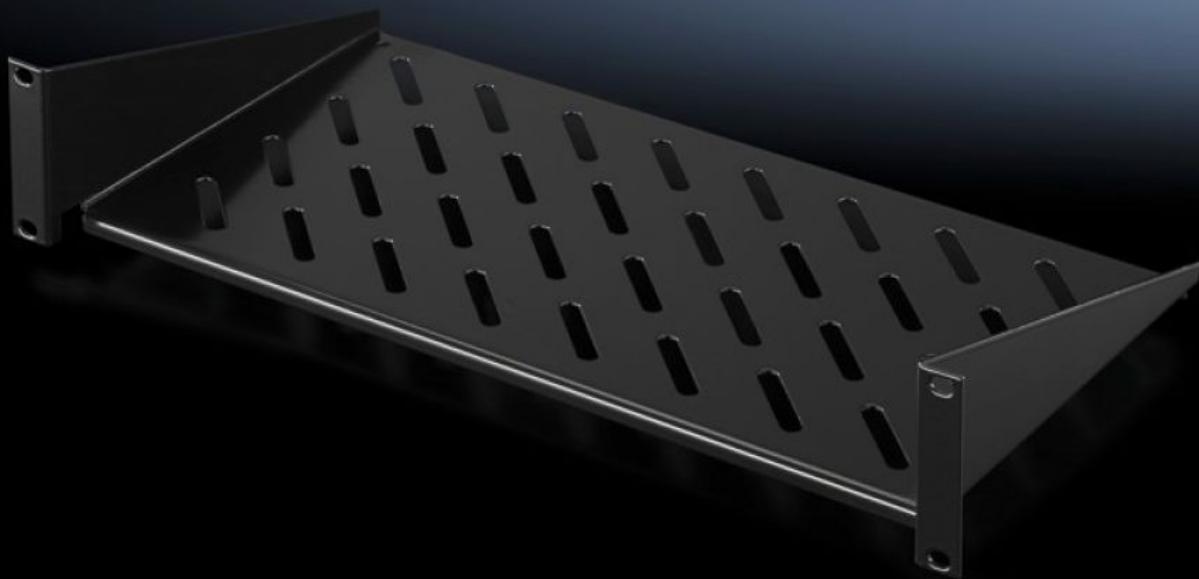

DK 5501.615

Geräteboden 2 HE, Festeinbau

Stand: 15.01.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG



IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

DK 5501.615 - Geräteboden 2 HE, Festeinbau

Gerätебoden 2 HE, Festeinbau zur Befestigung an der 19"-Systemlochung. Belastbarkeit: 25 kg.

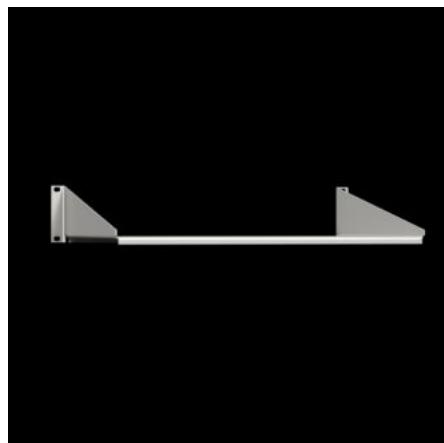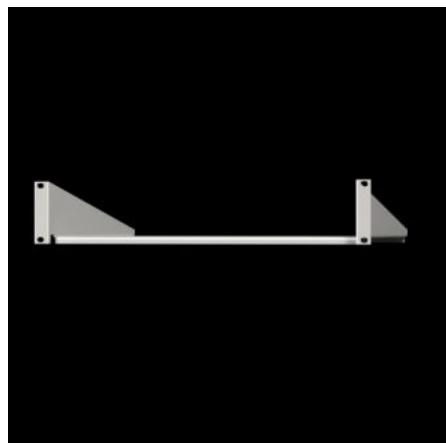

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5501.615
Ausführung	zöllig
Produktbeschreibung	Zur Montage an einer 19"-Befestigungsebene.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 9005
Belastbarkeit	25 kg Flächenlast, statisch
Hinweis	Die Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich.
Abmessung	Breite: 482,6 mm Tiefe: 250 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2.078
Bruttogewicht	2.125
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,5 kg CO ₂ eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert

Eigenschaften

Zolltarifnummer 73269098

EAN 4028177679054

E-Number Sweden E7239584

ETIM 9 EC002620

ECLASS 8.0 27189261