
 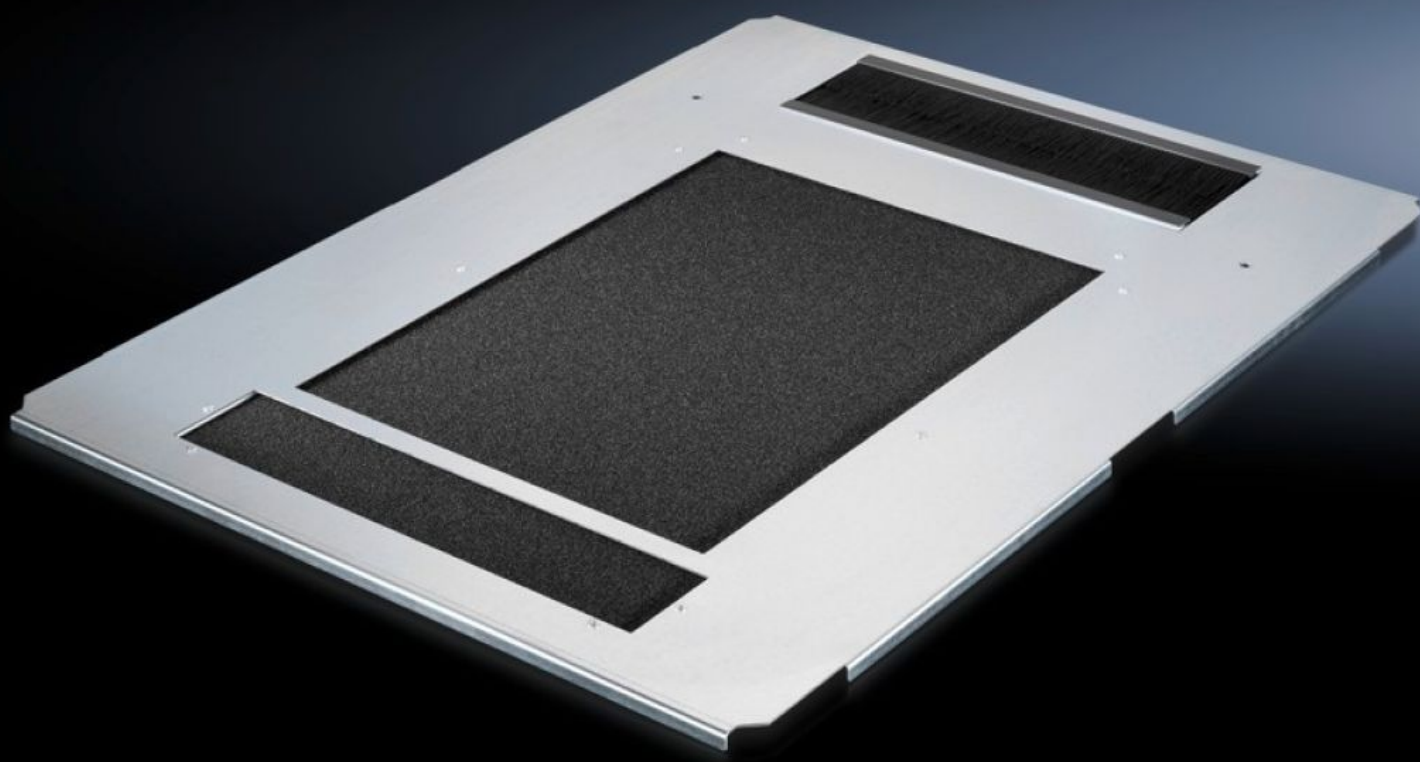


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5502.370

Bodenblech, einteilig, belüftet

Stand: 13.03.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](https://www.rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5502.370 - Bodenblech, einteilig, belüftet für TS IT

Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden. Das Bodenblech Set ist zur Abdeckung der kompletten Bodenöffnung.

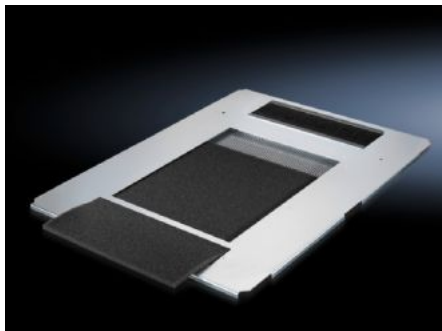

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5502.370
Produktbeschreibung	Zur kompletten Abdeckung der offenen Bodengruppe in einem Stück. Vollflächig perforiert. Ermöglicht so das Einströmen von Kaltluft aus dem Boden bzw. Sockelbereich. Insbesondere bei Schränken mit Rack-Klimatisierung wird so das Nachströmen von Kaltluft sichergestellt. Mit rückseitiger Bürstenleiste zur bequemen Kabeleinführung von unten über die gesamte Schrankbreite. Integrierte Führungsschienen dienen der einfachen Aufnahme und dem bequemen Austausch einer Filtermatte.
Material	Stahlblech Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB Filtermatte: Schaumstoff
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Bodenblech, einteilig, belüftet, mit Kabeleinführung hinten Filtermatte Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusetyp: TS IT TX CableNet Breite: 800 mm Tiefe: 1.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	7,76 kg

Eigenschaften

Bruttogewicht	9,56 kg
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK Bodenblech, einteilig, belüftet, mit Kabeleinführung hinten, inkl. Filtermatte, für TS, TS IT, TX CableNet, BxT: 800x1200 mm

Ausschreibungstext

DK Bodenblech, einteilig, belüftet,
Art.-Nr. 5502370

mit Kabeleinführung hinten,
inkl. Filtermatte,
für TS, TS IT, TX CableNet
BxT: 800x1200 mm

Stahlblech

Bürstenleiste: Kunststoff, UL- 94-HB

Filtermatte: Schaumstoff