
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



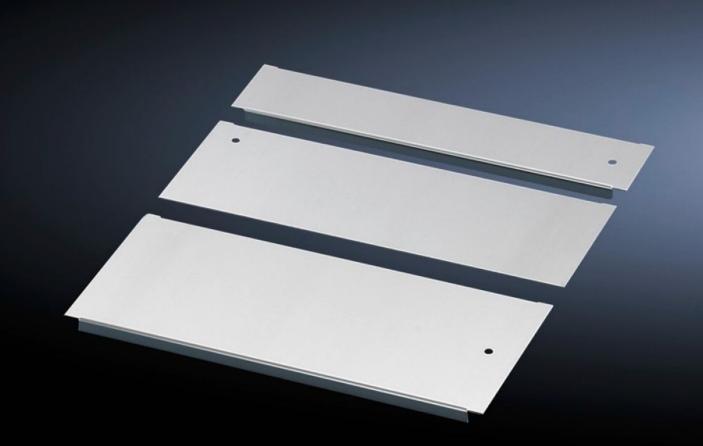

DK 5502.530 Bodenblech

Stand: 16.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



DK 5502.530 - Bodenblech für TS IT, TX CableNet

Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden. Das Bodenblech Set ist zur Abdeckung der kompletten Bodenöffnung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5502.530
Ausführung	Bodenblech geschlossen, mit Schiebeblech, mehrteilig
Produktbeschreibung	Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden. Bodenblech-Set: Zum Abdecken der kompletten Bodenöffnung. Bodenblech-Module: Module entsprechend der Anwendung auswählen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusetyp: TS IT TX CableNet Breite: 800 mm Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	6.356
Bruttogewicht	6.69
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177682627
E-Number Sweden	E7239569
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 2

Ausschreibungstext

DK Bodenblech-Set, Art.-Nr. 5502.530

Bodenblech geschlossen, mit Schiebeblech, mehrteilig, BxT: 800x800 mm, für TS IT, TX CableNet Stahlblech, verzinkt

© Rittal 2025 3