


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

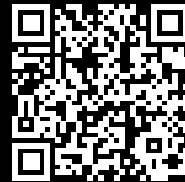

## CP 6372.561 Comfort-Panel

Stand: 13.12.2025 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6372.561 - Comfort-Panel

Aluminiumgehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung. Geringes Gewicht bei hoher Stabilität. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529.



## Eigenschaften

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.  | CP 6372.561                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ausführung   | Tragarmanschluss eckig 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nutzen       | Aluminium-Gehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung.<br>Geringes Gewicht bei hoher Stabilität<br>Kompatibel mit allen Rittal Stand- und Tragarmsystemen                                                                                                                                   |
| Material     | Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil<br>Eckstücke: Zink-Druckguss<br>Schutzecken: Kunststoff                                                                                                                                                                                                                     |
| Grundfarbe   | Natur eloxiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farbe        | Gehäuse: natur eloxiert<br>Eckstücke: RAL 7035<br>Schutzecken: ähnlich RAL 7024                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lieferumfang | Gehäuse mit Ausbruch für Tragarmanschluss<br>3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 41 mm, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C<br>Inkl. Dichtungen und Befestigungsmaterial für Frontplatten<br>Rückwand scharniert, Scharnierung auf längster Gehäuseseite |

# Eigenschaften

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Einbautiefe                    | 74 mm                                                            |
| Schutzart IP nach IEC 60 529   | IP 65                                                            |
| Schutzart NEMA                 | NEMA 12                                                          |
| Passend für Front-Panel Breite | 520 mm                                                           |
| Passend für Front-Panel Höhe   | 600 mm                                                           |
| Ausführung                     | Servicezugang von hinten                                         |
| Hinweis                        | Wechsel des Tragarmanschlusses durch Drehen des Gehäuses möglich |
| Grundmaterial                  | Aluminium                                                        |
| Verschluss                     | Ausführung Verschluss: Schraubsicherung                          |
| Verpackungseinheit             | 1 Stück                                                          |
| Nettogewicht                   | 10.3                                                             |
| Bruttogewicht                  | 13.2                                                             |
| EAN                            | 4028177663121                                                    |
| ETIM 9                         | EC002504                                                         |
| ECLASS 8.0                     | 27180505                                                         |

# Approbationen

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)                                |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |