

# **Rittal – Das System.**

Schneller – besser – überall.



**DK 7111.000**

**Kabelführungsbügel**

Stand: 21.01.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7111.000 - Kabelführungsbügel

Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.

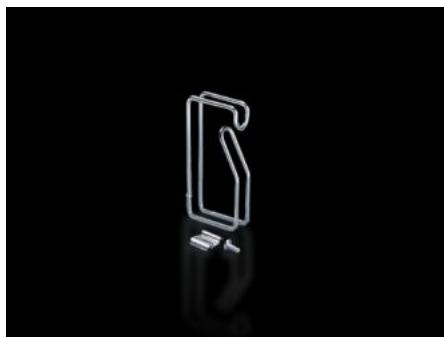

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7111.000
Produktbeschreibung	Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.
Material	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Höhe: 65 mm Tiefe: 125 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	0.8
Bruttogewicht	0.899
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	83024200
EAN	4028177124905
E-Number Sweden	E7239798
ETIM 9	EC000322

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

27400604

## Ausschreibungstext

Kabelführungsbügel chromatiert

Inkl. Arretierungsblech und Befestigungszubehör

Material: Stahl, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (H x T): 65 mm x 125 mm