Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.





DK 7140.535


Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste

Stand: 10.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



DK 7140.535 - Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste 482,6 mm (19")

Mit Ausschnitt 390 x 40 mm (2 HE) oder 390 x 20 mm (1 HE) mit Bürsteneinsatz, Aufnahmemöglichkeit von Kabelabfangbügeln.

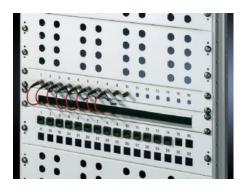





Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7140.535
Produktbeschreibung	Zur bequemen, einfachen Kabelführung zwischen zwei Bereichen, die durch eine zöllige Montageebene voneinander getrennt sind, z. B. zwischen dem frontseitigen und dem rückseitigen Bereich der 19"-Montageebene.
Einsatzgebiete	Zum Verschließen von und gleichzeitiger Kabelführung in Montagebereichen im 1 HE, 482,6 mm (19")-Montagestandard
Material	Stahlblech Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 7035
Montageausschnitt	Breite:390 mm Höhe:20 mm
Abmessung	Breite: 482,6 mm
Höheneinheiten	1 HE
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.43
Bruttogewicht	0.475

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177166608
E-Number Sweden	E7239716
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

Ausschreibungstext

Kabeldurchführungs-Panel 482,6 mm (19"), 1 HE

durch einen Ausschnitt (410 x 18 mm) werden die Kabel geführt. Der Ausschnitt besitzt einen Kantenschutz und einen Bürsteneinsatz als Staubschutz.

Material: Stahlblech Farbe: RAL 7035

© Rittal 2025