


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

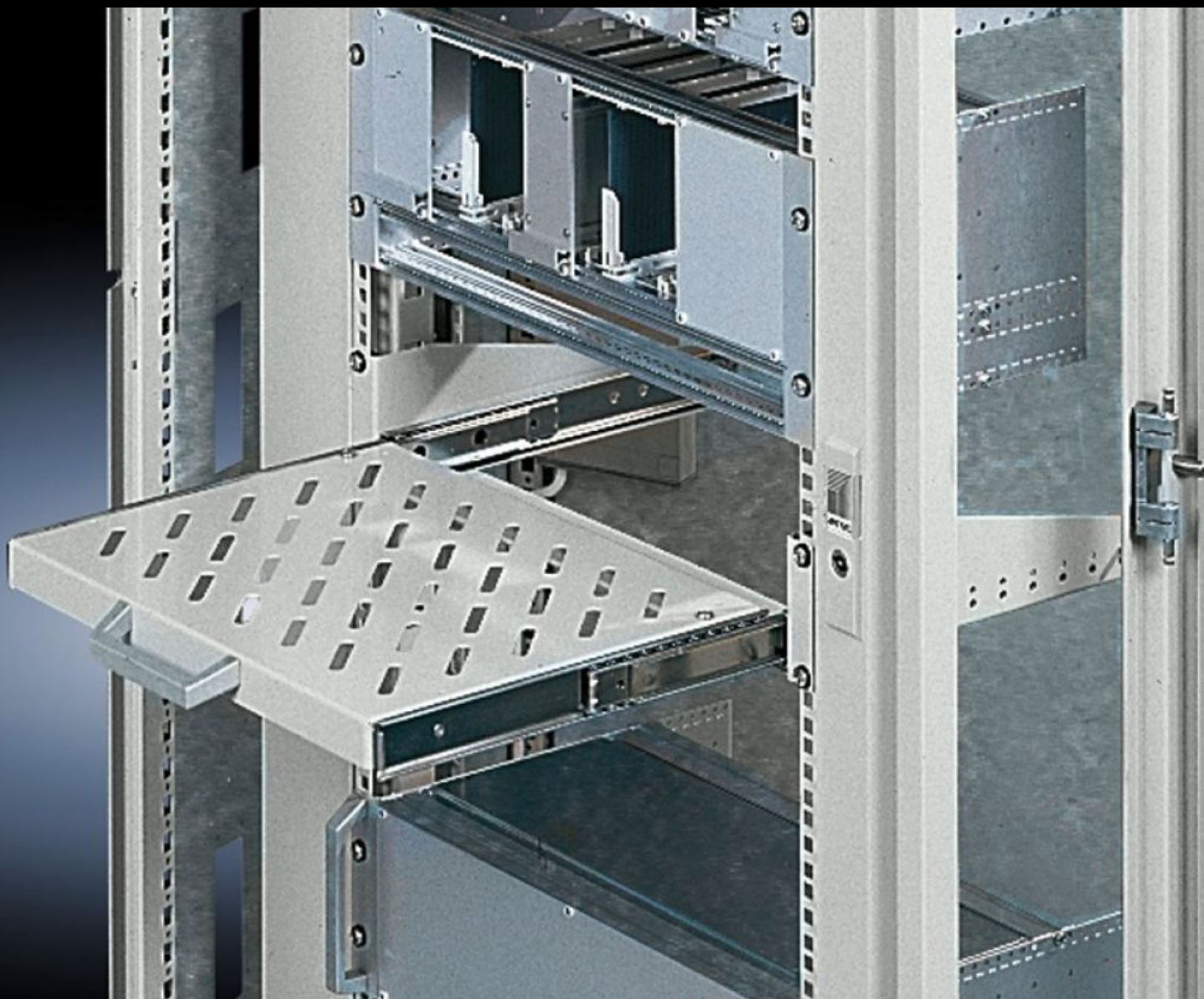

DK 7148.035 Geräteboden 2 HE

Stand: 17.07.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7148.035 - Geräteboden 2 HE 482,6 mm (19")-Systemlochung

Zum Einbau in alle Schränke mit nur einer 482,6 mm (19")-Aufnahme und alle Schwenkrahmen durch Flanschbefestigung, 482,6 mm (19") geeignet, Belastbarkeit: 25 kg.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7148.035
Produktbeschreibung	Zum Einbau in alle Schränke mit nur einer 482,6 mm (19")-Aufnahme und alle Schwenkrahmen durch Flanschbefestigung, 482,6 mm (19") geeignet.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 390 mm Tiefe: 300 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3.275
Bruttogewicht	3.475
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177165731
E-Number Sweden	E7239733
ECLASS 8.0	27189261

Ausschreibungstext

Geräteböden für 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen

Geräteböden, BxT: 390 x 300 mm, aus 1,5 mm
Stahlblech, für Netzwerkschränke mit einer 482,6 mm

(19")Befestigungsebenen.

Der Geräteboden besitzt Lochungen zur Vermeidung von Wärmestauungen und kann mit maximal 25 kg

belastet werden. Der Geräteboden ist an Profilschienen mit HE-Rasterung in HE-Raster höhenverstellbar, an T-Nut Profilschienen stufenlos

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

Abmessungen BxT: 390 x 300 mm