


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

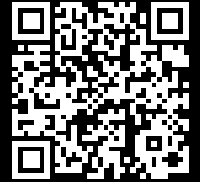

## DK 7159.017 Rangierpanel

Stand: 01.07.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7159.017 - Rangierpanel mit Kunststoffbügeln

Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.

## Eigenschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr.             | DK 7159.017   |
| Produktbeschreibung     | Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.   |
| Material                | Panel: Stahlblech<br>Bügel: Kunststoff UL 94-V0   |
| Farbe                   | RAL 9005  |
| Lieferumfang            | Rangierpanel<br>Kabelführungsbügel (lose beigelegt)   |
| Hinweis                 | Bei den Maßangaben handelt es sich um Außenabmessungen.   |
| Abmessung               | Breite: 482,6 mm  |
| Höheneinheiten          | 1 HE  |
| Bügelabmessungen        | Bügeltiefe: 70 mm<br>Bügelhöhe: 44 mm   |
| Verpackungseinheit      | 1 Stück   |
| Nettogewicht            | 0,43 kg   |
| Bruttogewicht           | 0,48 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 1,8 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer         | 83024200  |
| ETIM 9                  | EC000322  |
| ECLASS 8.0              | 27400604  |
| Produktbeschreibung     | DK Rangierpanel, mit Kunststoffbügeln, 1 HE, BHT: 482,6 mm (19")x44x70 mm, Stahlblech, RAL 9005                     |