


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

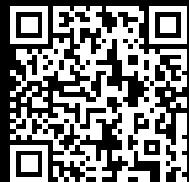

DK 7709.735

Wandgehäuse EL, 3-teilig

Stand: 06.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



FRIEDEM L OH GROUP

DK 7709.735 - Wandgehäuse EL, 3-teilig vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel

Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben, mit Bürsteneinsatz unten, Montageschienen, C-Profilschiene, Austrittsfilter, Erdungsschiene, Wandbefestigungshalter

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7709.735
Ausführung	Wandgehäuse IT vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel
Produktbeschreibung	Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
Material	Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Grundfarbe	RAL 7035
Farbe	Wand- und Schwenkteil: RAL 7035 Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Lieferumfang	Wandteil mit Flanschplatte oben geschlossen und Bürstenleiste unten, zwei Montageschienen, senkrecht und C-Profilschiene, waagrecht, zur Kabelabfangung Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen, zwei 19"-Profilschienen, vorne, stufenlos tiefenvariabel und seitlichen Austrittsfiltern links und rechts Erdungsschiene mit sternpunktformiger Erdung Design-Sichttür 1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5 Wandbefestigungshalter 10 mm Mini-Komfortgriff für Verschluss-Einsätze Sicherheitsschließung 3524 E
Höheneinheiten	9 HE

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 478 mm Tiefe: 573 mm
Einbautiefe	520 mm
Lichte Abmessungen	Lichte Breite: 502 mm Lichte Höhe: 415 mm
Tiefe Schwenkteil	416 mm
Tiefe des Wandteils	135 mm
IK-Code	IK08
Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)	450 N
Grundmaterial	Stahlblech
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte geschlossen oben und unten
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	33.25
Bruttogewicht	35
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177324237
E-Number Sweden	E7239957
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

Ausschreibungstext

Wandverteiler vormontiert, 9 HE

Gehäuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus:
Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer
waagrecht montierten C-Profilschiene zur
Kabelabfangung, austauschbare Flanschplatten, oben
geschlossen, unten mit Bürsteneinsatz zur
Kabeleinführung, mit montierter
Potentialausgleichsschiene, Schwenkteil mit zwei Stück
stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm
19.-Profilschienen, auf C-Schienen montiert, mit
umlaufender 25 mm Profilbohrung in Front und
Rückrahmen, seitlich rechts oben und links unten je ein
Austrittsfilter zur passiven Gehäusebelüftung montiert,
vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven
Lüftererweiterungssatz, Design-Sichttür mit
Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit
Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar
gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder, Gehäuse
komplett sternpunktformig geerdet, 4 St.
Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt,
Schutzart IP 54 nach EN 60 529 IP 54 in Verbindung mit
geschlossener Flanschplatte, oben und unten.

Belastbarkeit Schwenkteil: 45kg

Material:

Gehäuse: Stahlblech 1,5mm

Sichtscheibe: ESG 3mm

Oberflächenausführung:

Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,
Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015

Abmessungen (B x H x T):

600 x 478 x 573 mm (9 HE)