
### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



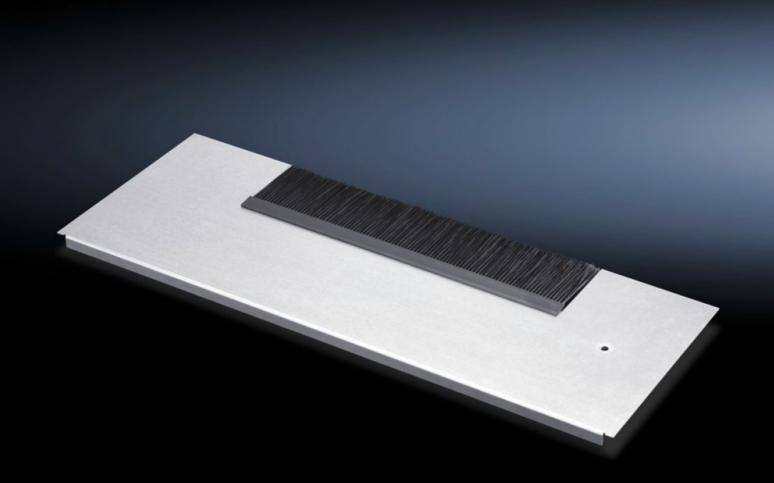

### DK 7825.361

# Bodenblech-Module zur Kabeleinführung

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



## DK 7825.361 - Bodenblech-Module zur Kabeleinführung für TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bodenblech-Module zur Kabeleinführung für TS, TS-IT, SE zum Einsatz im Bodenrahmen der Netzwerkschränke. Der Einsatz erfolgt im Austausch gegen ein vorhandenes Bodenblech gleicher Tiefe.

### Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7825.361
Produktbeschreibung	Zur einfachen, abgedichteten Kabeleinführung.
Material	Modulblech: Stahlblech Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei
Oberfläche	Verzinkt
Hinweis	Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im TS IT komplett zu verschließen
Abmessung	Tiefe: 237,5 mm
Passend für	Gehäusetyp: TS IT TS VX SE TX CableNet Breite: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.092
Bruttogewicht	1.24
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177233331
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 2

### Ausschreibungstext

DK Bodenblech-Modul, belüftet, Art.-Nr. 7825.361

Bodenblech-Modul, zur Kabeleinführung mit Bürste, für TS, TS IT, SE, TX CableNet

Tiefe: 237,5 mm,

für Schrankbreite: 600 mm,

Modulblech: Stahlblech, verzinkt

Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei

© Rittal 2025 3