


# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**

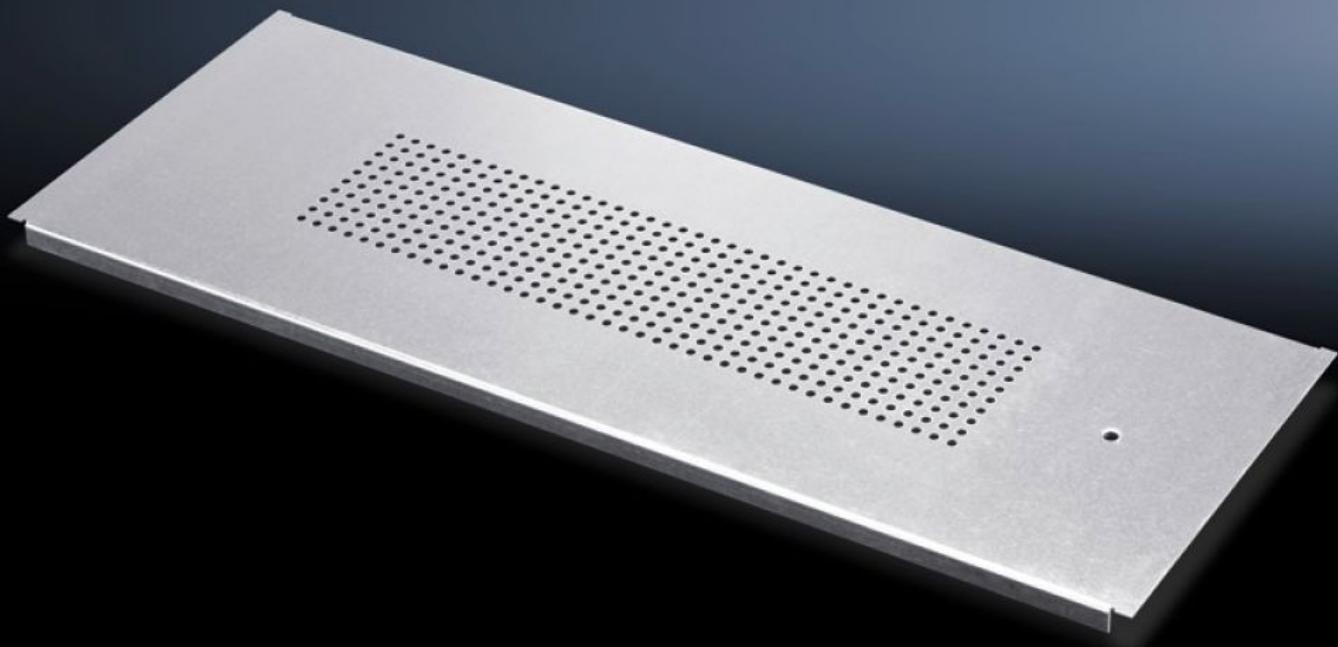

**DK 7825.380**

**Bodenblech-Module, belüftet**

Stand: 10.02.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7825.380 - Bodenblech-Module, belüftet für TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bodenblech-Module, belüftet für TS, TS IT, SE zum Einsatz im Bodenrahmen der Netzwerkschränke. Der Einsatz erfolgt im Austausch gegen ein vorhandenes Bodenblech gleicher Tiefe.

## Eigenschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr.             | DK 7825.380   |
| Produktbeschreibung     | Großer Lochanteil für passive Schrankbelüftung.   |
| Material                | Stahlblech  |
| Oberfläche              | Verzinkt  |
| Lieferumfang            | Inkl. Filtermatte und Klettband   |
| Hinweis                 | Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im TS IT komplett zu verschließen            |
| Abmessung               | Tiefe: 237,5 mm   |
| Passend für             | Gehäusetyp: TS<br>TS IT<br>SE<br>TX CableNet<br>Breite: 800 mm  |
| Verpackungseinheit      | 1 Stück   |
| Nettogewicht            | 1.95  |
| Bruttogewicht           | 2.26  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 8,2 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer         | 94039910  |
| EAN                     | 4028177233348   |
| ETIM 9                  | EC002620  |

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

27189261

## Ausschreibungstext

DK Bodenblech-Modul, belüftet,  
Art.-Nr. 7825.380

Tiefe: 237,5 mm,  
für Schrankbreite: 800 mm,  
für TS, TS IT, SE, TX CableNet  
Stahlblech, verzinkt