
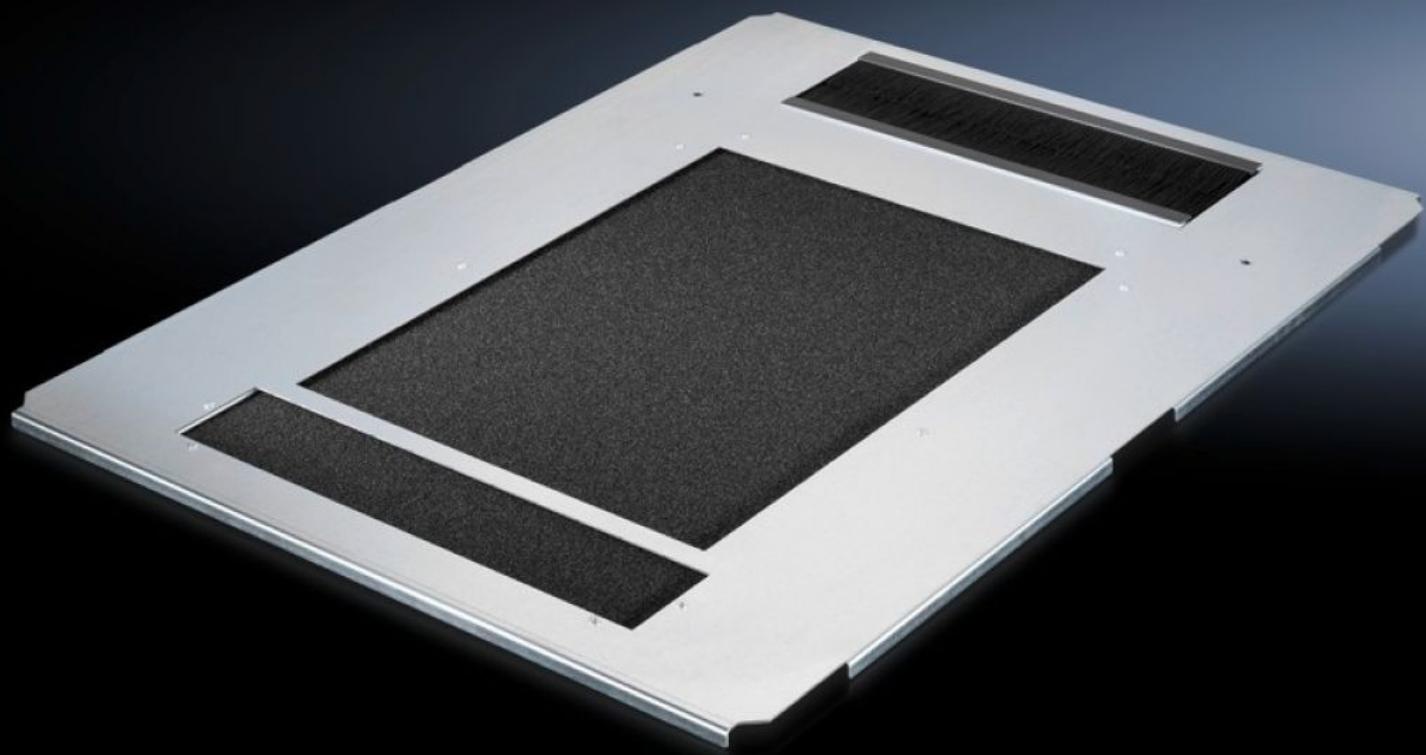


# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**

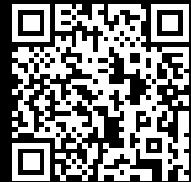

**DK 7825.860**

**Bodenblech, einteilig, belüftet**

Stand: 16.12.2025 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7825.860 - Bodenblech, einteilig, belüftet für DK-TS

Bodenblech, einteilig belüftet, für TS, mit Lochungen zur Belüftung, Ausschnitt zur Kabeleinführung hinten, mit Bürstenleiste.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7825.860
Produktbeschreibung	Mit Lochungen zur Belüftung und Ausschnitt zur Kabeleinführung hinten, mit Bürstenleiste abgedeckt.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusetyp: TS 8 Breite: 800 mm Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3.9
Bruttogewicht	4.1
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177234437
ECLASS 8.0	27189261

## Ausschreibungstext

Bodenblech, belüftet, mit Bürstenleiste für TS / FR(i)

Bodenblech, belüftet, mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung für TS. Die großflächige Perforation des Bodenblechs ermöglicht die Luftführung zu den Einbaukomponenten von unten. Das Bodenblech verfügt rückseitig über eine Öffnung zur Einführung von

Kabeln in den Schrank. Die Öffnung verfügt über eine Bürstenleiste und läuft zur Außenseite offen aus. Hierdurch lässt sich das Blech auch bei bereits existierender Vorinstallation jederzeit zur einfacheren Montage während der Installationsarbeiten entnehmen.

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H): 800 mm x 600 mm