


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

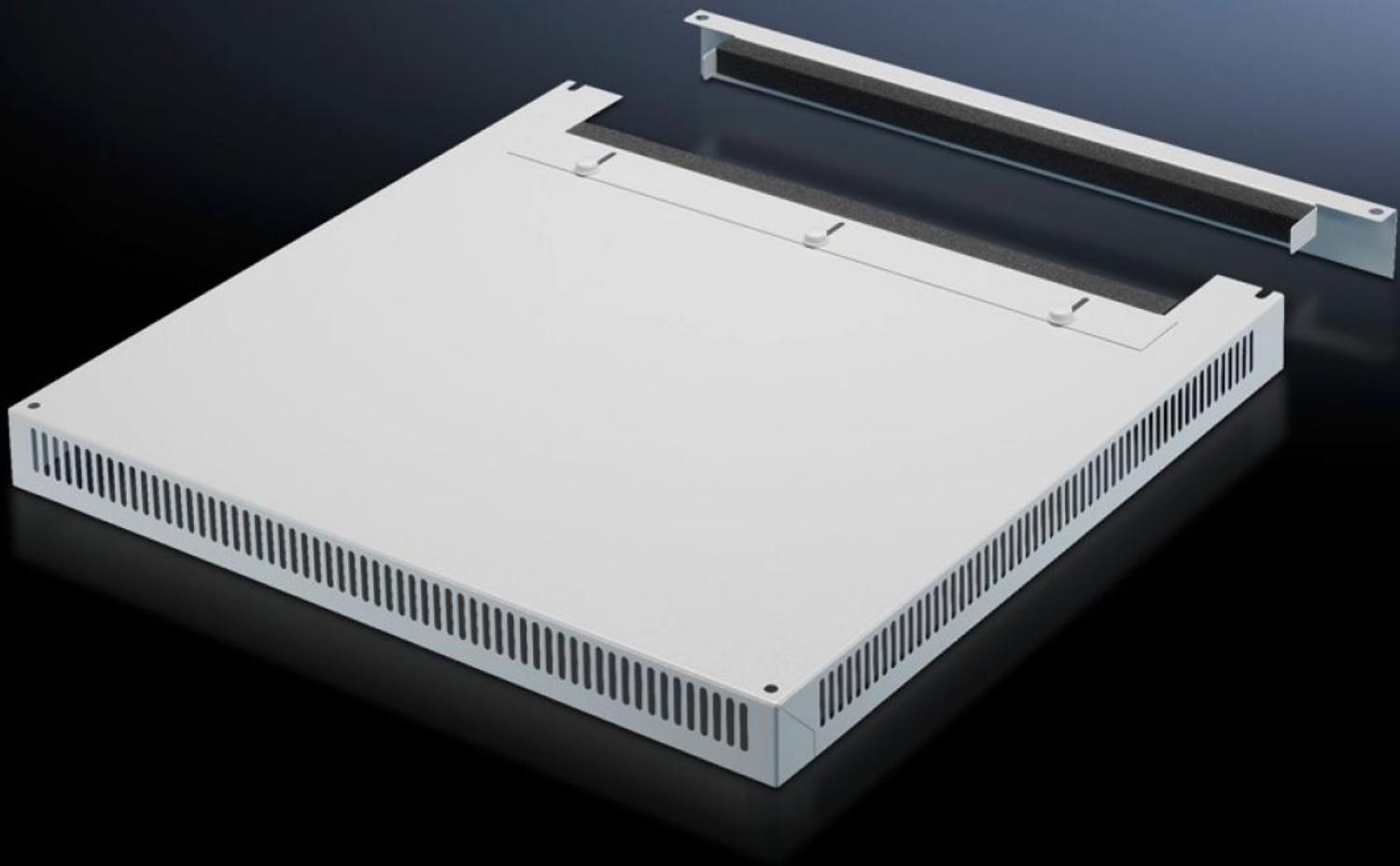

DK 7826.669

Dachblech, belüftet

Stand: 14.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7826.669 - Dachblech, belüftet für TS, TS IT

Zum Austausch gegen das Seriendach, mit und ohne Kabeleinführung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7826.669
Ausführung	Zweiteilig mit Kabeleinführung
Produktbeschreibung	Zum Austausch gegen das Seriendach. 72 mm hohes Dachblech, umlaufend Lüftungsschlitz, Klemmprofil zur Kabeleinführung. Die zweigeteilte Ausführung mit Kabeleinführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Passend für	Gehäusetyp: TS TS IT Breite: 600 mm Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	6.878
Bruttogewicht	7.24
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177390201
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

Ausschreibungstext

Dachblech belüftet, für TS, TS IT

BxT 600x600 mm,

zweiteilig

Ausführung: zweigeteilt mit Kabeleinführung

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Abmessungen(B x T): 600 mm x 600 mm