
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



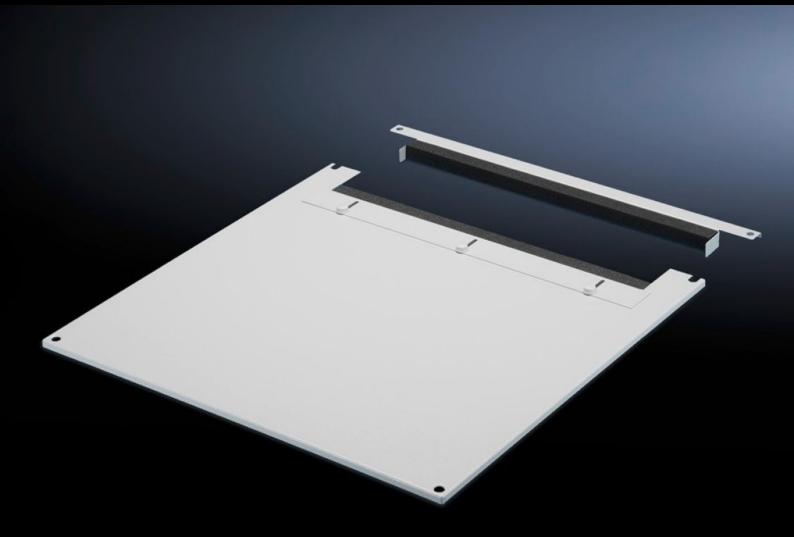

TS 7826.685

Dachblech zur Kabeleinführung, zweigeteilt

Stand: 07.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



TS 7826.685 - Dachblech zur Kabeleinführung, zweigeteilt für VX, VX IT, TS, TS IT

Die zweigeteilte Ausführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung, indem zur nachträglichen Kabeleinführung das Vorderteil des Bleches einfach abgenommen wird.



Eigenschaften

| Artikel-Nr. | TS 7826.685 |
|---------------------|--|
| Produktbeschreibung | Zum Austausch gegen das Seriendach. Ausgestattet mit einem Schiebewinkel im hinteren Bereich. Beidseitiges Gummiklemmprofil zum Fixieren der Kabelbündel und -stränge. Durch die symmetrische Konstruktion des Rahmens lässt sich durch Drehen des Dachbleches auch eine seitliche Kabeleinführung realisieren. Die zweigeteilte Ausführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung. |
| Material | Stahlblech |
| Farbe | RAL 7035 |
| Passend für | Breite: 600 mm Tiefe: 800 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 6.745 |
| Bruttogewicht | 7.1 |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| EAN | 4028177345331 |
| E-Number Sweden | E7239738 |
| ETIM 9 | EC000744 |
| | |

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27182405

Ausschreibungstext

Dachblech zur Kabeleinführung f. TS, TS IT für BxT 600x800 mm zweiteilig

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035 Abmessungen(B x T): 600 mm x 800 mm

© Rittal 2025