


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

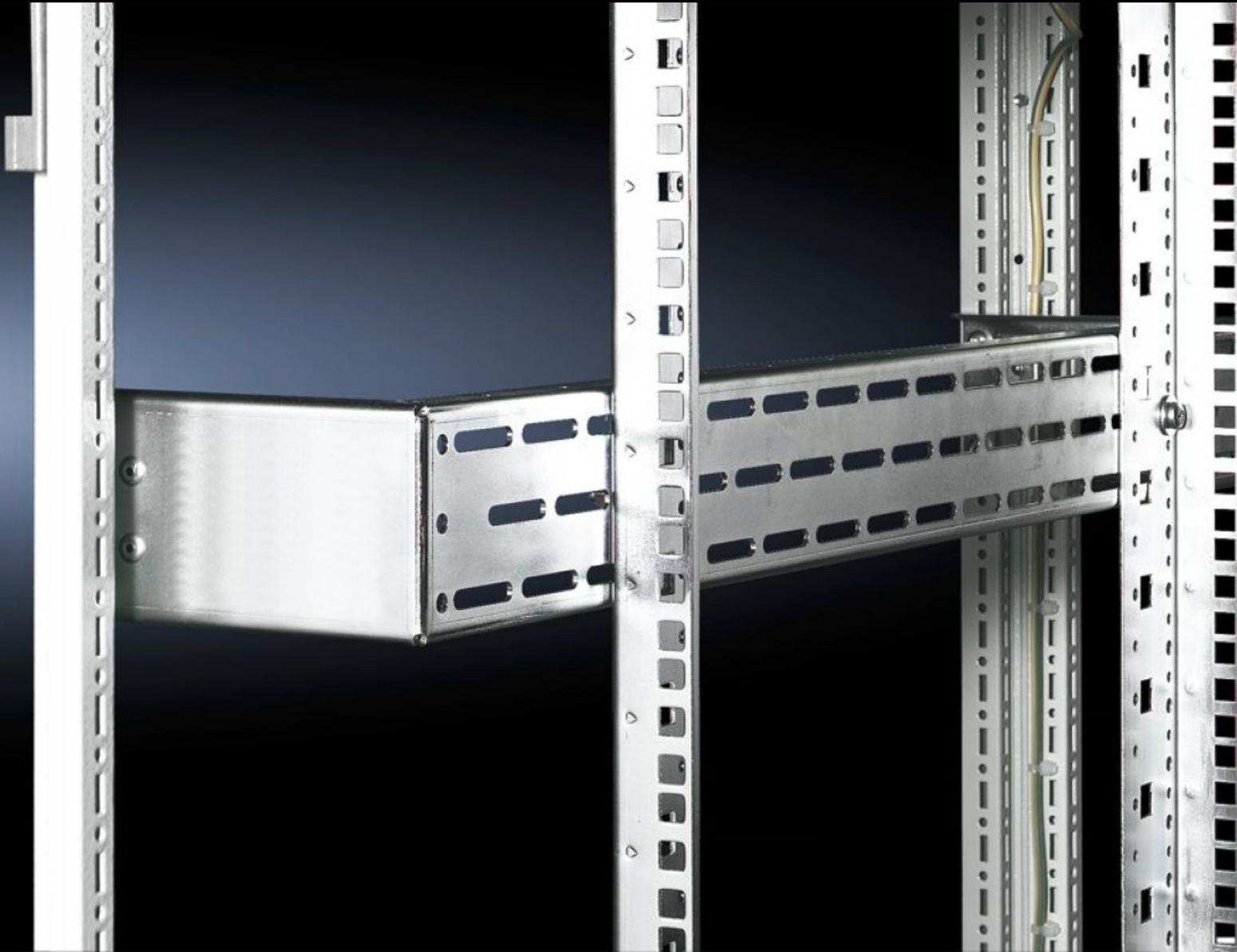

DK 7827.024

Tiefenstreben als Einbausatz

Stand: 12.07.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7827.024 - Tiefenstreben als Einbausatz für Profilschienen, zöllig, Einbaumaß 23" und 24"

Für Profilschienen, zöllig, bei Einsatz in 800 mm breiten Schränken werden die Befestigungsabstände 23" und 24" erreicht, wahlweise verkröpfte oder L-förmige, zöllige Profilschienen einsetzbar.

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|--|
| Artikel-Nr. | DK 7827.024 |
| Ausführung | Einbaumaß 24" |
| Produktbeschreibung | Einbau in Schrankbreite 800 mm: Bei Einsatz der Tiefenstreben in 800 mm breiten Schränken werden die Befestigungsabstände 23" und 24" erreicht. Wahlweise können die verkröpften oder die L-förmigen, zölligen Profilschienen eingesetzt werden. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Passend für | Breite: 800 mm Tiefe: 1.000 mm |
| Hinweis zur Artikel-Nr. | Lieferzeit auf Anfrage |
| Verpackungseinheit | 4 Stück |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| EAN | 4028177243705 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

Ausschreibungstext

DK-TS Tiefenstrebe, 24 Zoll

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 1000 mm