


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

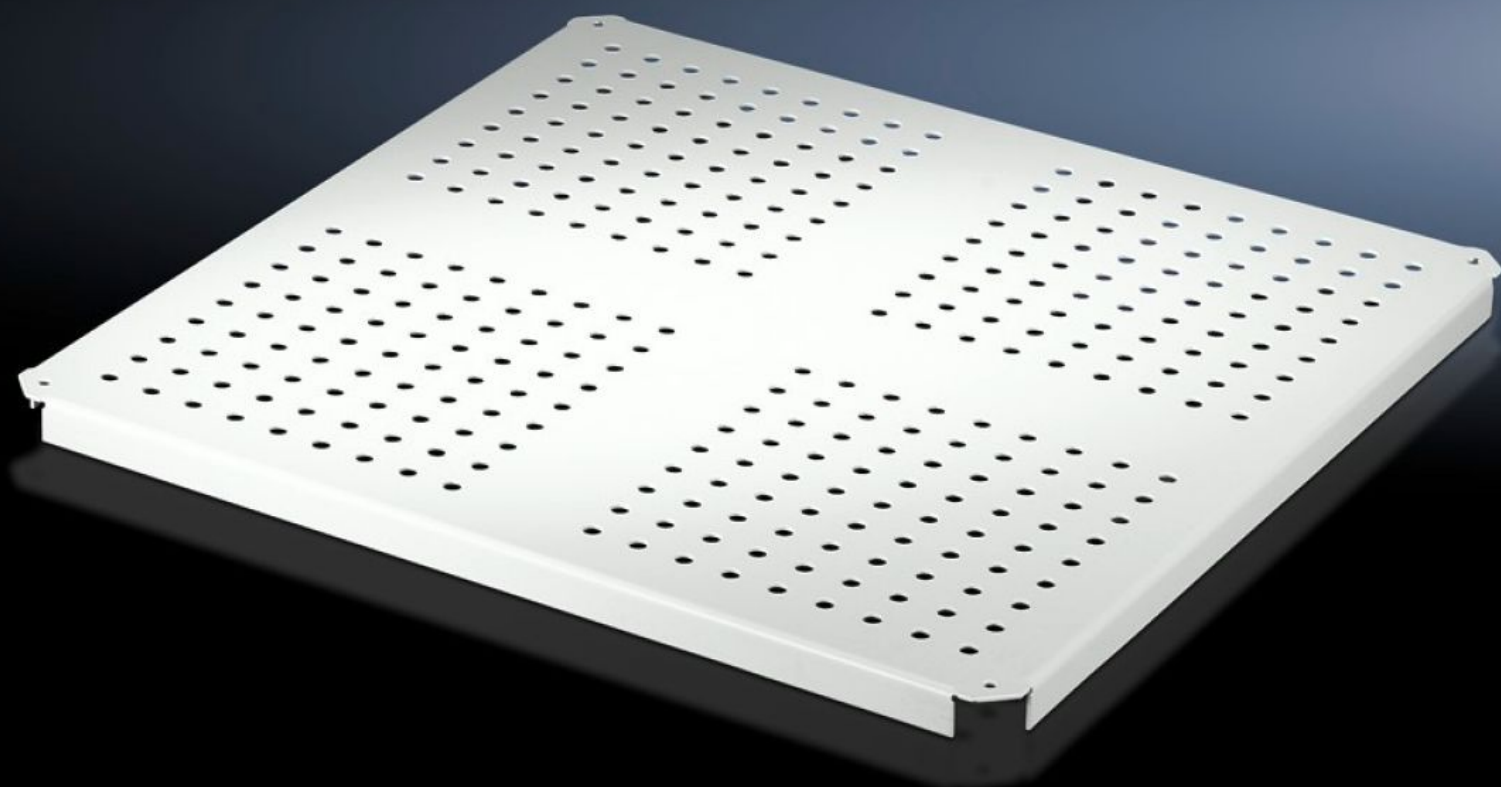

DK 7828.660

Geräteboden, Festeinbau

Stand: 20.12.2025 (Quelle: [rittal.com/ch-de](https://www.rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7828.660 - Geräteboden, Festeinbau für TS 8

Befestigungsstücke im Rahmen einhängen, sichern, Geräteboden auflegen, Schrankbreite: 600 und 800 mm, Belastbarkeit: 75 kg.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7828.660
Produktbeschreibung	Befestigungsstücke im Rahmen einhängen, sichern, Geräteboden auflegen. Die Befestigung im TS Schrankprofil bietet größtmögliche Ablagefläche. Abmessungen: Höhe 25 mm, Breite: Schrankbreite – 44 mm, Tiefe: Schranktiefe – 44 mm
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Belastbarkeit	75 kg Flächenlast, statisch
Hinweis	Der kombinierte Einsatz mit vertikal geteilten Türen ist nicht möglich. Die Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich.
Abmessung	Breite: 556 mm Höhe: 25 mm Tiefe: 556 mm
Passend für	Gehäusotyp: TS 8 Breite: 600 mm Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	6.151

Eigenschaften

Bruttogewicht	6.475
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177235199
ECLASS 8.0	27189261

Ausschreibungstext

Geräteboden für Festeinbau

Geräteboden für den Festeinbau am Gehäuserahmen. Der Geräteboden wird durch besondere Befestigungsstücke direkt innerhalb der Umkantungen des Rahmenprofils befestigt, was eine Maximierung der nutzbaren Stellfläche ermöglicht. Durch einfaches einhängen und sichern Plug-and-play-Technik. Der Geräteboden verfügt über Belüftungsschlitze, welche den Luftaustausch zwischen den einzelnen Schichten begünstigen.

Belastbarkeit: 75 kg Flächenlast

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

für Schrankmaße: B: 600 mm T: 600 mm