 


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7856.722

### Montagerahmen, 482,6 mm (19")

Stand: 20.12.2025 (Quelle: [rittal.com/de](https://www.rittal.com/de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7856.722 - Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS, CS Basic- und Modulgehäuse

Für den Ausbau der vorderen und hinteren 482,6 mm (19")-Ebene, der verschweißte 482,6 mm (19")-Montagerahmen lässt sich vollkommen tiefenvariabel befestigen.

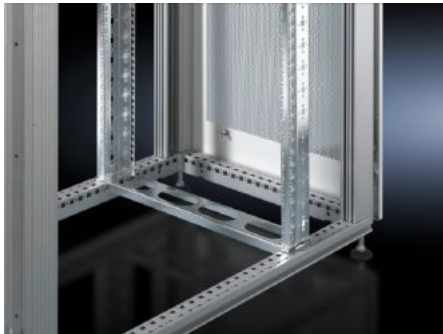

## Eigenschaften

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | DK 7856.722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktbeschreibung | Der verschweißte 482,6 mm (19")-Montagerahmen lässt sich vollkommen tiefenvariabel befestigen und dient der Ausgestaltung der vorderen und hinteren 482,6 mm (19")-Ebene. Seitlich und auf der Rückseite verfügt der Montagerahmen über die Systemlochung des TS Schrankprofils, so dass sich TS Systemzubehör wie Kabelabfangschienen, Kabelführungsbügel etc. befestigen lässt. |
| Material            | Stahlblech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oberfläche          | Verzinkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lieferumfang        | Inkl. Befestigungsmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Abmessung           | Breite: 482,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Höheneinheiten      | 47 HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Belastbarkeit       | Bis zu 10.000 N statische Last, bei gleichmäßiger Lastenverteilung auf zwei 482,6 mm (19")-Montagerahmen, im Vollausbau.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hinweis             | Eine Kombination von 482,6 mm (19")-Montagerahmen und Lüfterblech ist nicht möglich. Zur aktiven Belüftung empfiehlt sich der Einsatz mit dem Lüfterdach, modular.                                                                                                                                                                                                                |

# Eigenschaften

|                    |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passend für        | Gehäusotyp: TS 8<br>CS Basicgehäuse<br>CS Modulgehäuse<br>Breite: 600 mm<br>Höhe: 2.200 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                                                                                    |
| Nettogewicht       | 11.368                                                                                     |
| Bruttogewicht      | 11.966                                                                                     |
| Zolltarifnummer    | 73269098                                                                                   |
| EAN                | 4028177402386                                                                              |
| ETIM 9             | EC002620                                                                                   |
| ECLASS 8.0         | 27189261                                                                                   |

## Ausschreibungstext

FR (i)/TS 482,6 mm (19")  
-Montagerahmen 47 HE

Belastbarkeit: Bis zu 1000 kg statische Last, bei gleichmäßiger Lastenverteilung auf zwei 482,6 mm (19") Montagerahmen, im Vollausbau Eine Kombination von 482,6 mm (19")-Montagerahmen und Lüfterblech ist nicht möglich. Zur aktiven Belüftung empfiehlt sich der gemeinsame Einsatz mit dem modularen Lüfterdach für FR(i)/TS 8  
Zubehör: Käfigmuttern und Befestigungsschrauben, Kabelabfangschienen TS 8, tiefenvariable Gleitschienen, Geräteböden, modulares Lüfterdach.

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert  
Abmessungen (B x H): 600 mm x 2200 mm