


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

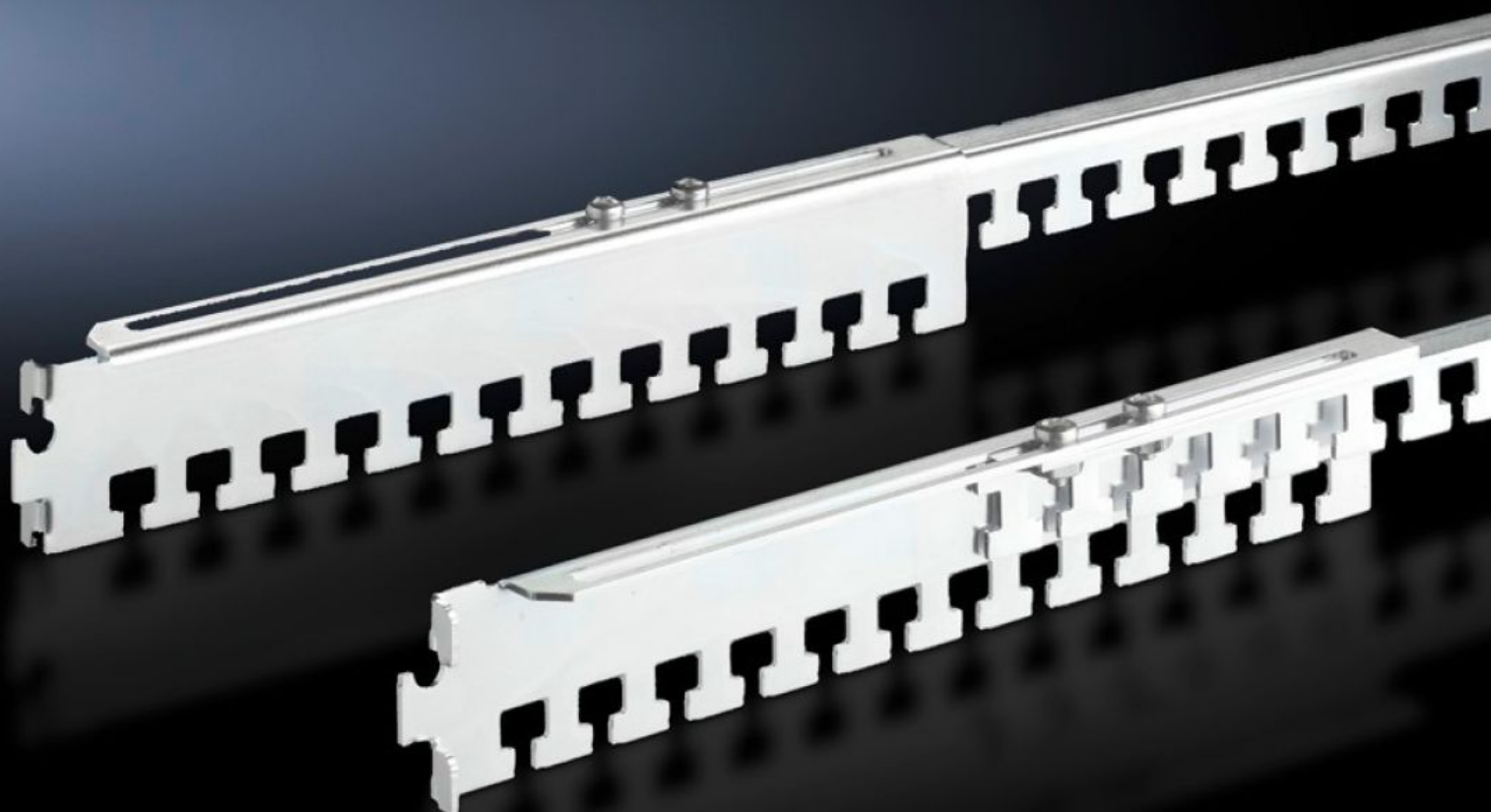

DK 7858.160

Kabelabfangschienen, tiefenvariabel

Stand: 15.03.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7858.160 - Kabelabfangschienen, tiefenvariabel für TS, TE

Für TS und 19"-Montagerahmen, ermöglichen flexible Anpassung ihrer Länge an den Befestigungsabstand zwischen den zwei 19"-Montagerahmen.

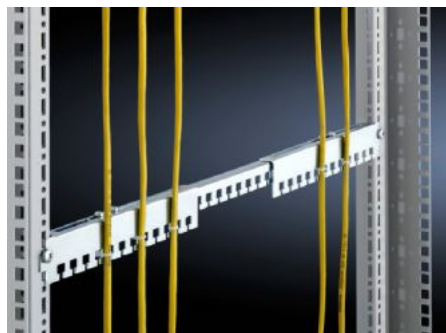

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7858.160
Produktbeschreibung	Einsetzbar für TS und zwischen den Profilschienen des TS IT in der Schranktiefe.
Einsatzgebiete	Zur Kabelführung am Schrankrahmen und zur Zugentlastung der geführten Kabel. Diese können mit Kabelbindern oder Klettbindern an den Abfangschienen befestigt werden. Die Kabelabfangschienen können direkt an einer 19"-Montageebene rückseitig quer oder in der Schranktiefe zwischen zwei Montageebenen eingehängt werden. Eine zusätzliche Verschraubung sichert die Einheit. Die Tiefenvariabilität der Schienen ermöglicht die flexible Anpassung ihrer Länge an den gegebenen Befestigungsabstand zwischen den zwei 19"-Montageebenen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungszubehör
Ebenenabstand	325 - 575 mm
Hinweis	Befestigungsmaß + 152 mm = 19"-Ebenenabstand
Verpackungseinheit	4 Stück

Eigenschaften

Nettogewicht	1 kg
Bruttogewicht	1,104 kg
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeschreibung	DK Kabelabfangschienen, zur Kabelführung am Schrankrahmen, zur Montage am 482,6 mm (19")-Montagerahmen rückseitig quer, oder in der Schranktiefe zwischen zwei Montagerahmen, 19"-Ebenenabstand: 325-575 mm

Ausschreibungstext

Kabelabfangschiene, tiefenvariabel für TE, TS, FR(i)
325-575 mm

482,6 mm (19")-Ebenenabstand mm: 325 - 575

Material: Stahlblech, chromatiert