
 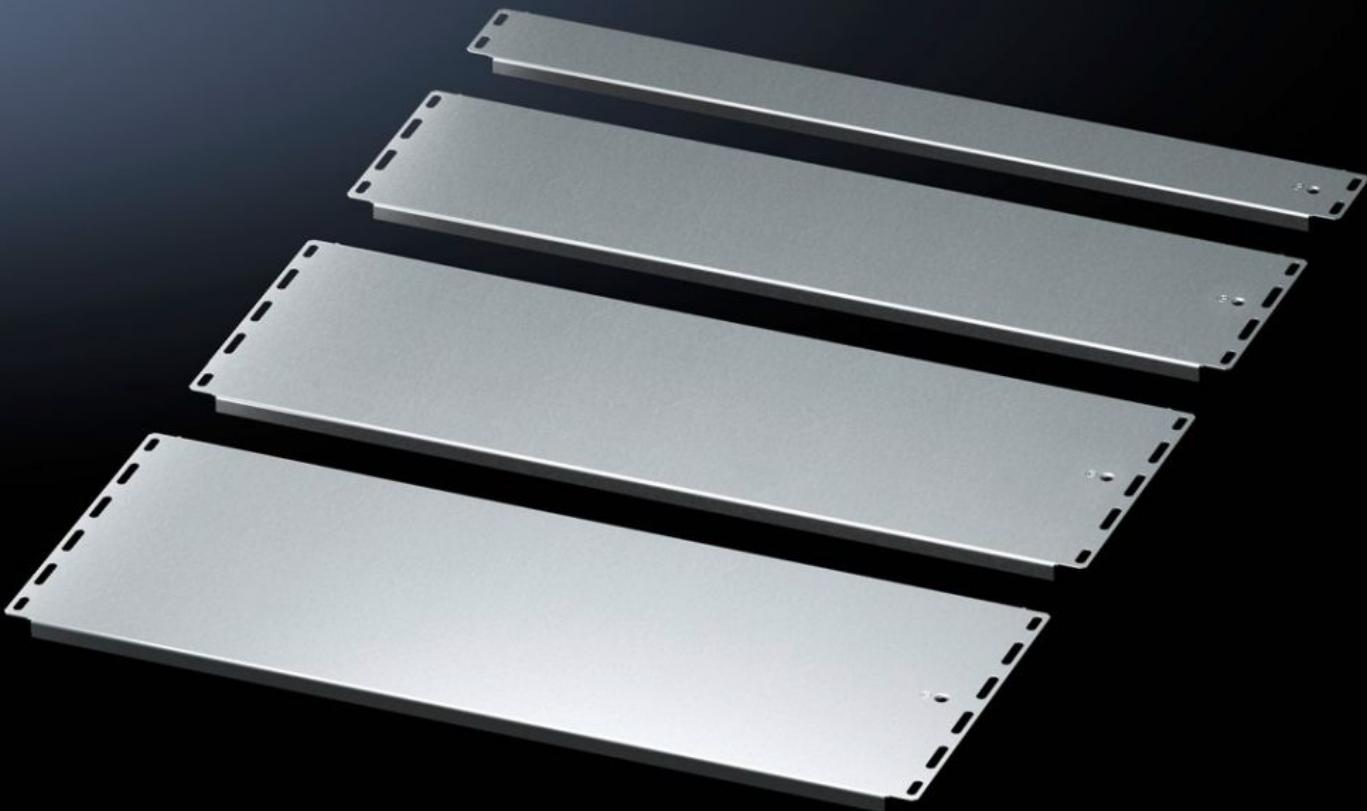


# **Rittal – Das System.**

Schneller – besser – überall.



## VX 8001.212

### Bodenblech

Stand: 14.02.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8001.212 - Bodenblech für VX, VX IT, VX SE

Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 8001.212
Produktbeschreibung	Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Zum kompletten Verschließen einer Bodenöffnung wird mindestens ein Schiebeblech benötigt. Bei doppeltürigen Schränken ist eine VE ausreichend für eine Schrankhälfte
Abmessung	Breite: 440 mm Tiefe: 75 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX VX IT VX SE Standpult CX Pultunterteil CX Breite: = 1.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.54
Bruttogewicht	0.64
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177948679
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL (listed)