

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 8800.510

Kabelkanal

Stand: 24.01.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8800.510 - Kabelkanal für vertikales TS Profil

Zur Montage am vertikalen Schrankprofil, an zwei angereihten Schrankprofilen im Bereich der Anreihstelle.

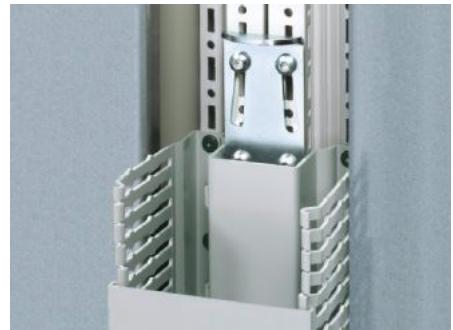

Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8800.510
Ausführung	Breite 100 mm, zur Montage an zwei angereihten Schrankprofilen im Bereich der Anreihstelle.
Nutzen	Die Befestigungspunkte des Kabelkanals sind auf die TS-Systemlochung abgestimmt. Damit entfällt ein aufwändiges Bohren, wie es bei den DIN-Kanälen erforderlich wäre Die Sollbruchstellen der Stege sind auf die Kombination mit den Kabelkanälen für Montageplatte ausgerichtet Ein weiterer Sollbruch in Höhe der Montageplatte ermöglicht eine direkte Einführung in den Kabelkanal
Material	Hart-PVC Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Farbe	Ähnlich RAL 7030
Lieferumfang	Kabelkanal mit Deckel
Stegbreite	5.5 mm
Schlitzbreite	4.5 mm
Hinweis	Kann für andere Schrankabmessungen gekürzt werden.

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 100 mm Höhe: 1.800 mm Tiefe: 80 mm
Passend für	Gehäusetyp: TS VX SE PC IW Höhe: ≤ 2.000 mm
Betriebstemperaturbereich	60 °C
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	8.996
Bruttogewicht	9.47
Zolltarifnummer	39259020
EAN	4028177233645
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---