


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

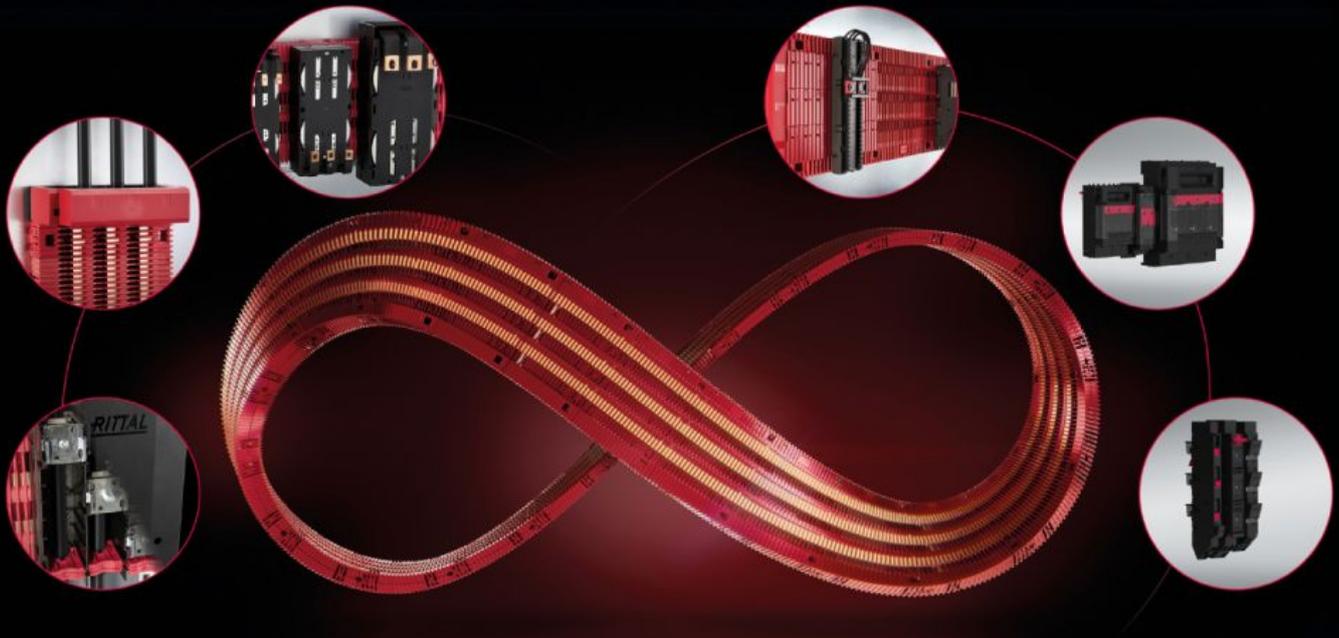

RX 9360.635 RiLineX CB-Geräteadapter

Stand: 16.07.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9360.635 - RiLineX CB-Geräteadapter

RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 630 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 140 mm. Die "Universal"-Ausführung mit Schiebemuttern bietet höchste Flexibilität bei der Schaltermontage. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Anpassung der Schienenstärke zwischen 5 und 10 mm. Der Leitungsabgang kann individuellen Erfordernissen durch einfachen Umbau des Abgangs unten oder oben angepasst werden.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9360.635
Ausführung	universal
Nutzen	Direkter Aufbau von Kompaktleistungsschalter MCCB auf dem Board Werkzeugloser Umbau des Leitungsabgangs Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm Schnelle und einfache Vormontage marktgängiger Schaltertypen außerhalb des Schaltschranks Hohe Bemessungsspannung 800 V ready
Material	Polyamid (PA 6) Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005 RAL 35745
Lieferumfang	Inkl. 3 Anschlussraum-Abdeckungen, 2 Traversen und Befestigungsmaterial
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 2XB
Bemessungsstrom max.	630 A
Bemessungsstrom (UL)	500 A
Bemessungsstoßspannung Uimp	12 kV
Bemessungsspannung	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)

Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung U _i	1'000 V
Bemessungsstoßstromfestigkeit I _{pk}	80 mA
Überspannungskategorie	4
Verschmutzungsgrad	3
Polzahl	3-polig
Leitungsabgang	oben/unten
Anschlussart (elektrisch)	Schraube M10
Passend für Sammelschienensystem	RiLineX RiLine60
Frequenz der Grundschiwingung	50...60 Hz
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10...90 %
Passend für Sammelschienen	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Betriebstemperaturbereich	-25 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C...75 °C
Abmessung	Breite: 140 mm Höhe: 325 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4.52
Bruttogewicht	4.722
Kupferanteil (kg/Stück)	2.64
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177997066
ETIM 9	EC001531

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)

Erklärungen

Konformitätserklärung