


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

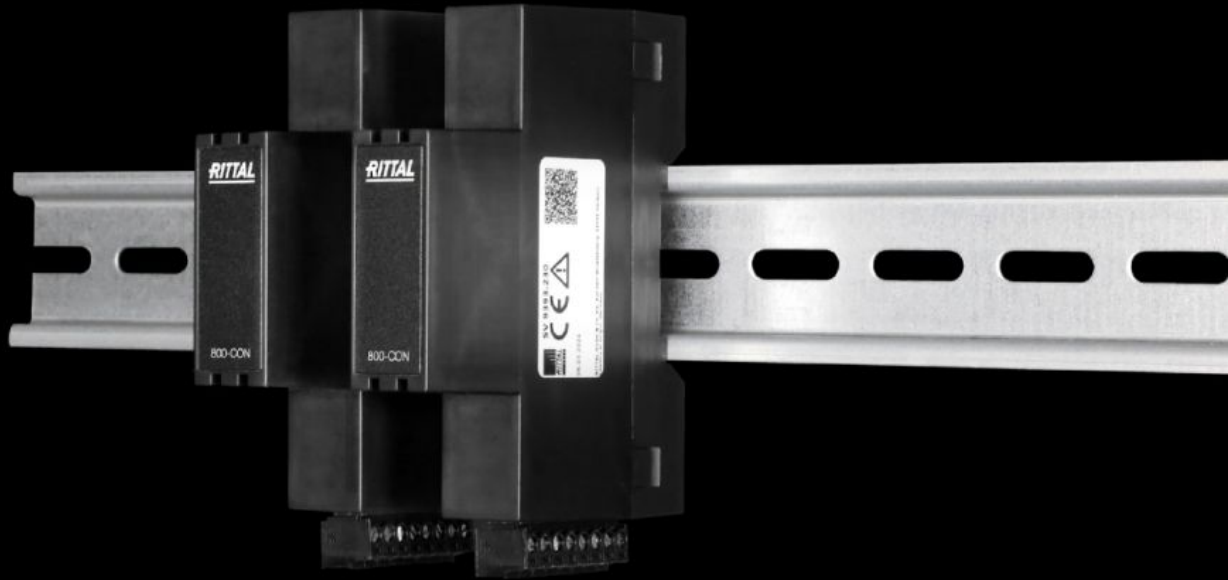

## SV 9393.230 Verbindungsmodul

Stand: 15.05.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.230 - Verbindungsmodul REM 800-CON

Zur Anbindung von räumlich entfernten Messstellen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9393.230
Produktbeschreibung	Zur Anbindung von räumlich entfernten Messstellen.
Lieferumfang	2 Verbindungsmodule 2 Busverbinder (links/rechts) 2 Schirmklemmen 2 Schraubklemmen 2 Endwinkel
Betriebstemperaturbereich	-10 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C...70 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5...25 %
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20
Für Tragschienenaufbau	Ja
Anschluss von Rundleitern, feindrätig mit Aderendhülse	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss von Rundleitern, feindrätig ohne Aderendhülse	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss von Rundleitern, eindrätig	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss von Rundleitern, mehrdrätig	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss für Rundleiter	AWG 16 - 24
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	0,36 kg
Bruttogewicht	0,366 kg

# Eigenschaften

---

Zolltarifnummer	85389099
Produktbeschreibung	SV Verbindungsmodul REM 800-CON

---

# Approbationen

---

Erklärungen	Konformitätserklärung
-------------	-----------------------

---