


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

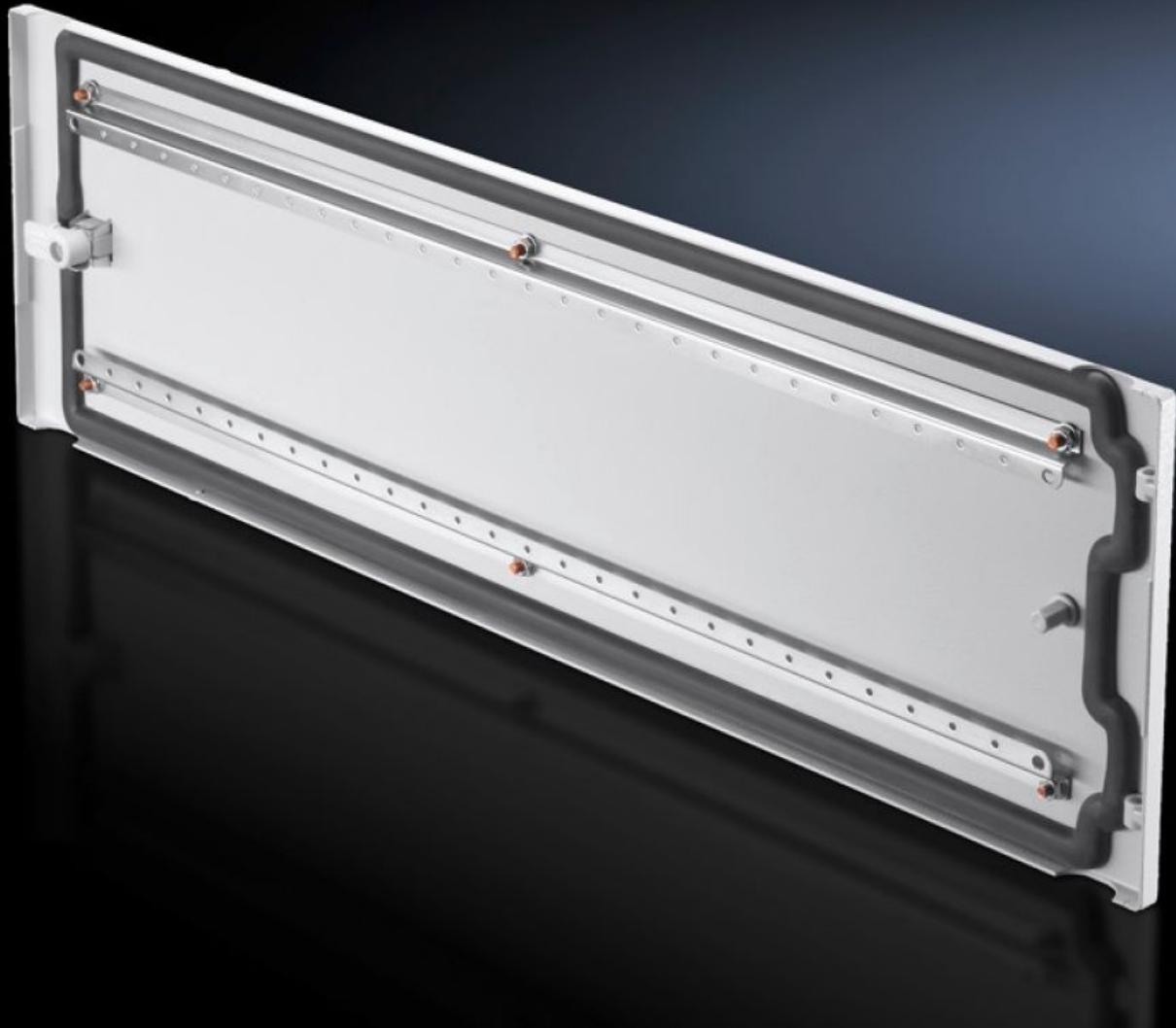

SV 9681.206

Montagelochleiste

Stand: 15.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9681.206 - Montagelochleiste für Teiltür

Zum nachträglichen Anbau an Teiltüren, mit 25 mm-Lochraster für individuelle Anbauten an der Türrückseite, wie z. B. Kabelkanäle, Schlauchhalter, etc.

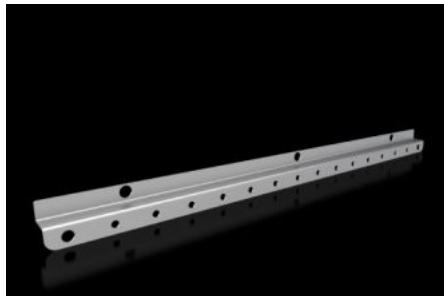

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9681.206
Produktbeschreibung	Zum nachträglichen Anbau an Teiltüren. Die Montagelochleisten besitzen ein 25 mm-Maßraster und können für individuelle Anbauten, wie z. B. Kabelkanäle, Schlauchhalter etc., an der Türückseite verwendet werden. Lochdurchmesser der Montagelochleiste: 4,5 mm.
Material	Stahlblech, 1 mm
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Länge	398 mm
Montagehinweis	Für Schrankbreite 1000 mm: 1 x 9681.204 und 1 x 9681.206 Für Schrankbreite 1200 mm: 2 x 9681.206
Abmessung	Länge: 398 mm
Passend für	Breite: 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DO OR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	1.2
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,9 kg CO2 eq (Cat B)

Eigenschaften

Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177930049
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung UK
-------------	--------------------------