
## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



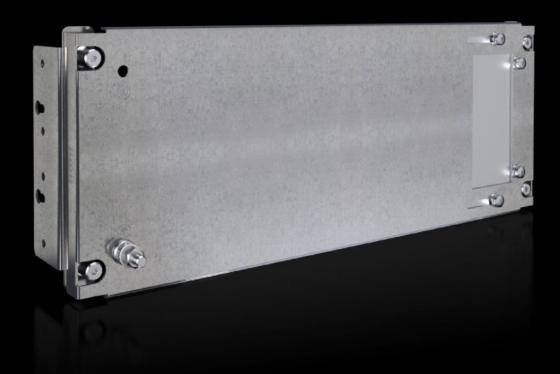

# SV 9683.562 Teilmontageplatte

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



### SV 9683.562 - Teilmontageplatte für Funktionsraum-Seitenwand

Mit und ohne Durchführung, zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand.

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9683.562
Ausführung	mit Durchführung aus Isolierstoff
Produktbeschreibung	Zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand für innere Unterteilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von zusätzlichen Montageebenen. In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwand ist eine innere Unterteilung nach Form 1 bis 4 möglich.
Material	Stahlblech, 2 mm
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial
Für Funktionsraumhöhe	200 mm
Abmessung	Breite: 502 mm Höhe: 193 mm
Passend für	Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2.26
Bruttogewicht	2.52
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklarier
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177935372
ETIM 9	EC000213

© Rittal 2025

## Eigenschaften

ECLASS 8.0

27400613

## Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025

3