
#### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.



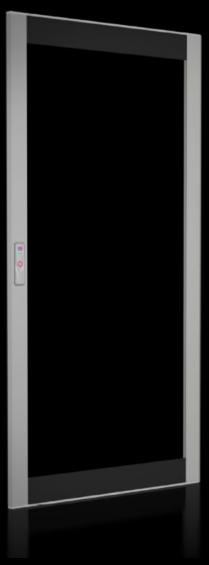

# VX 8618.010 Porte vitrée

État: 14.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



### VX 8618.010 - Porte vitrée pour armoires VX

À la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.

#### Caractéristiques

| Référence   | VX 8618.010   |
|---|---|
| Description produit                               | A la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.                                     |
| Matériau  | Cadre : profilé en aluminium extrudé<br>Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm                          |
| Finition  | Revêtement poudre   |
| Couleur   | Cadre : RAL 7035<br>Vitre (masque appliqué à l'intérieur) : RAL 9005                                |
| Composition de la livraison                       | Porte vitrée<br>Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double<br>Charnières 180° (4 pièces) |
| Code IK   | IK08  |
| Remarque  | Pour le montage à la place du panneau arrière, les butées de porte 8618.110 sont nécessaires.       |
| Type selon la norme UL 50E                        | Type 1<br>Type 12   |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55   |
| Convient à  | Type de coffret: VX<br>Largeur: = 800 mm<br>Hauteur: = 1.800 mm                                     |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.  |
| Poids net   | 15.2  |
| Poids brut  | 16  |
| EAN   | 4028177920972   |
| ETIM 9  | EC000747  |
| ECLASS 8.0  | 27182204  |
|   |   |

© Rittal 2025

## Approbation

| Approbation | UL + C-UL - FTTA     |
|-------------|----------------------|
| Certificats | Indice de protection |

© Rittal 2025 3