


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

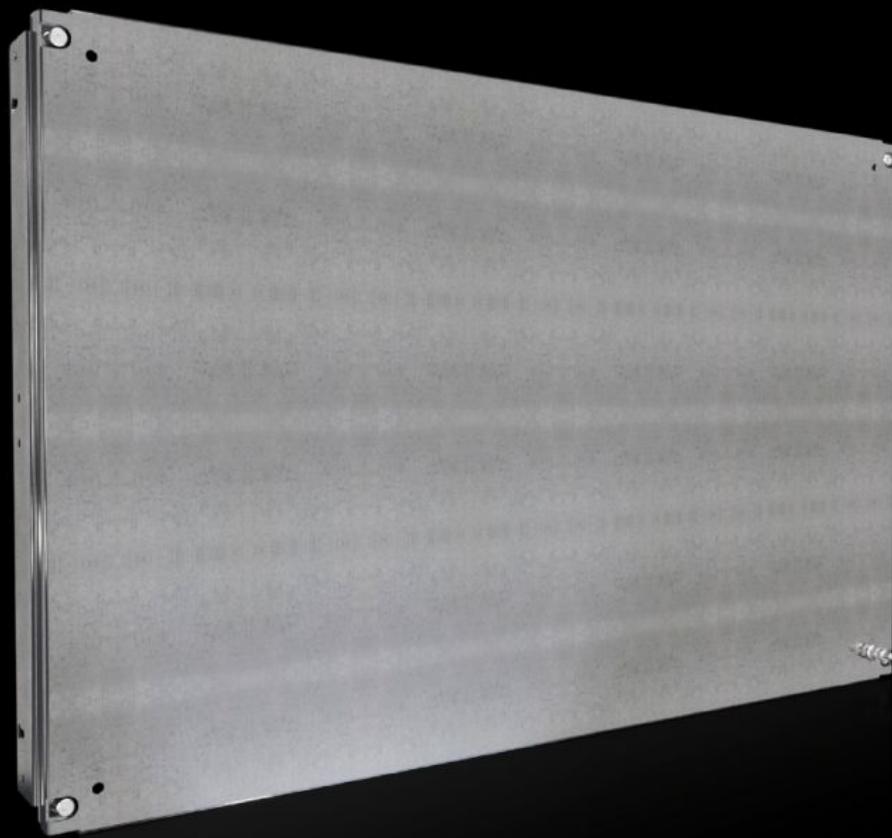

SV 9683.606

Placa de montaje parcial

Estado: 14-02-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9683.606 - Placa de montaje parcial para lateral para compartimentación

Con y sin boquilla de paso, para la fijación directa al lateral del área de función.

Características

| | |
|---------------------------------|--|
| Referencia | SV 9683.606 |
| Ejecución | cerrado |
| Descripción producto | Para la fijación directa al lateral del área de función para compartición interna. Equipamiento interior universal con aparmanta de distribución y mando. Creación de niveles de montaje adicionales. En combinación con separadores del área de función y el lateral es posible realizar una división interna en forma 1 a 4. |
| Material | Chapa de acero, 2 mm |
| Superficie | Galvanizada |
| Unidad de envase | Incluye ángulo soporte y material de fijación. |
| Para altura del área de función | 600 mm |
| Dimensiones | Anchura: 902 mm Altura: 593 mm |
| Adecuado para | Anchura: = 1.000 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 10 |
| Peso bruto | 11.5 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 43,8 kg CO ₂ eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 94039910 |
| EAN | 4028177935242 |
| ETIM 9 | EC000213 |

Características

ECLASS 8.0

27400613

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad UK