


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

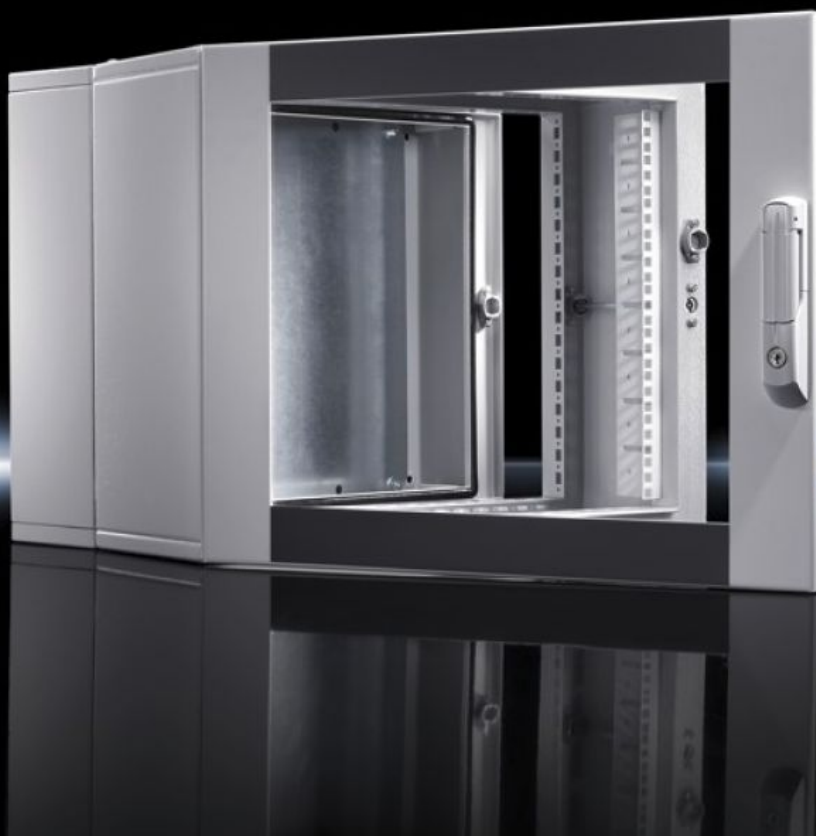

EL 2265.605

壁挂式箱体 EL, 3 段式

状态: 2025-8-4 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2265.605 - 壁挂式箱体 EL, 3 段式 配有安装板和安装角轨, 固定安装

三段壁挂式箱体, 预装配下列组件: 上下方封闭的封盖板、增添的安装板。防护等级: IP 55。

特征

型号	EL 2265.605
型式	壁挂式箱体 IT 配有安装板和安装角轨, 固定安装
产品描述	通过转动部分可最佳接近壁挂式箱体。
材料	壁挂部件和可转动部分: 钢板, 1.5 mm 检视窗用透明片: 单片安全玻璃, 3 mm
表面	粉末涂层
General colour	RAL 7035
颜色	壁挂部件和可转动部分: RAL 7035 透明门: RAL 7035/7015 (瓦灰色)
供货范围	壁挂部件带上部和下部封闭式盖板及安装板 (侧置) 用于安装在前、后框架上的带有 25mm 间距模数孔的摇架和 2 根在前面的固定式 19" 角轨 装饰型透明门 1 控制柜双齿钥匙 5 号 用于锁芯的微型舒适型手柄 安全锁 3524 E
高度单位	15 U
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 746 mm 深度: 473 mm

特征

安装深度	420 mm
可用尺寸	可用宽度: 502 mm 可用高度: 683 mm
可转动部分的深度	316 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	485 mm x 699 mm
壁挂部件的深度	135 mm
IK 编码	IK08
铰链部分的承载力 (静态)	750 N
基本材料	钢板
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 55
包装单元	1 件
净重	42.75
毛重	45
税率号	94032080
EAN	4028177324411
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

批准

批准	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
----	---