
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.



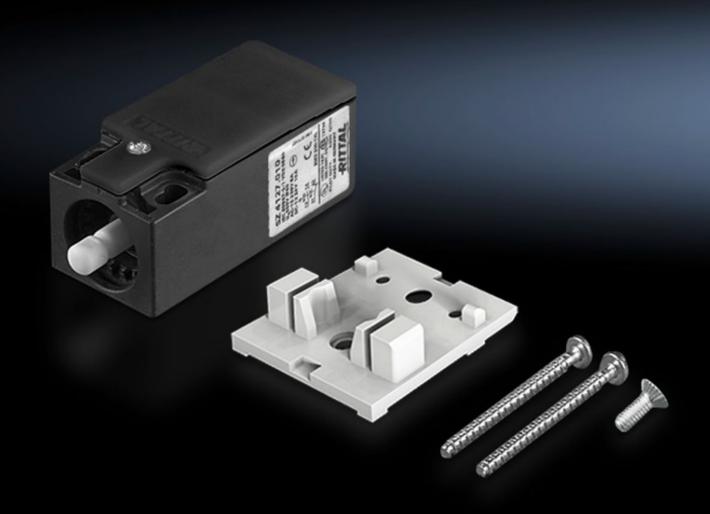

SZ 4127.010 门位开关

状态: 2025-11-19 (来源: rittal.com/cn-zh)



SZ 4127.010 - 门位开关

带安装附件,带或不带连接线缆。

特征

E-Number Sweden	E3404494
EAN	4028177497740
税率号	85365019
毛重	0.076
净重 	0.068
包装单元	1件
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 40
额定工作电压	400 V
	24 V 直流/6 A
	24 V 交流/6 A
电气连接	240 V 交流/6 A 125 V 交流/8 A
	用于标准和舒适灯,不带内置门位置开关 用于冷却装置和空气/水热交换器
安装可能性	用于LED系统灯具
额定绝缘电压	400 V 交流
额定相间冲击耐受电压 ————————————————————————————————————	6000 V 交流
说明 ————————————————————————————————————	安装在 VX IT 中,必须搭配 VX 门位开关安装支架使用
型式	没有连接线缆
型号 	SZ 4127.010
	SZ 4127.010

© Rittal 2025 2

特征

ETIM 9	EC002626	
ETIM 8	EC002626	
ECLASS 8.0	27189266	

批准

批准	CQC
	cQc-ccc
	CSA
	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025