

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 1485.768

Innentür

Stand: 20.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

SZ 1485.768 - Innentür für Kunststoff-Schalschränke AX

Für einen sicheren Zugriffsschutz. Trennung von Bedien- und Technikebene.

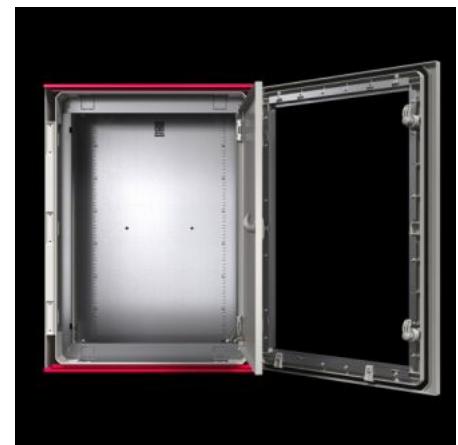

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 1485.768
Material	Tür und Türrahmen: Stahlblech
Oberfläche	Tür: pulverbeschichtet, Strukturlack Türrahmen: verzinkt
Farbe	Tür: RAL 7035
Lieferumfang	Tür Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz Inkl. Befestigungsschrauben
Einbaumöglichkeiten	In AX Kunststoff an Befestigungsdomen in den Seitenwänden
Hinweis	Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A
Passend für Gehäusetyp	AX Kunststoff
Passend für Breite	600 mm
Passend für Höhe	800 mm
Materialstärke Tür	1 mm
Türöffnungswinkel	105°
Verpackungseinheit	1 Stück

Eigenschaften

Nettogewicht	5,32 kg
Bruttogewicht	5,62 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeschreibung	SZ Innentür für Kunststoff-Schalschränke AX, für BxH: 600x800 mm