


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

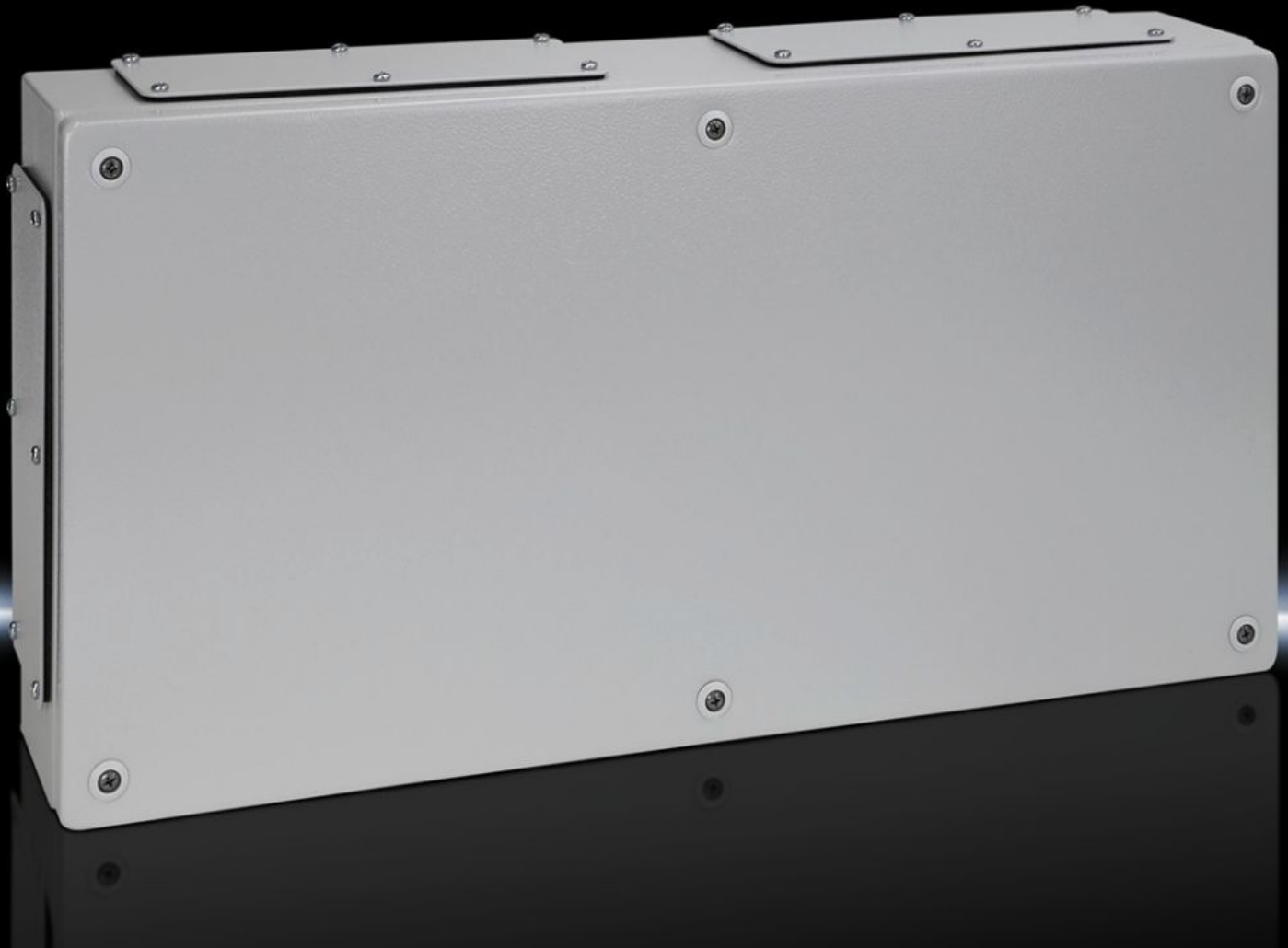

## KL 1538.510

# Klemmenkästen KL

Stand: 21.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1538.510 - Klemmenkästen KL mit Flansch

Lackiertes Gehäuse mit Deckel aus Stahlblech, mit Flanschplatte. Schutzart IP 55.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	KL 1538.510
Material	Gehäuse: Stahlblech Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche	Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse mit Deckel Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen Stahlblech-Flanschplatten mit Dichtungen und Befestigungsmaterial
Schutzart NEMA	NEMA 12
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55
IK-Code	IK08
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 300 mm Tiefe: 120 mm
Materialstärke Deckel	1,25 mm
Materialstärke Gehäuse	1,38 mm
Flanschplatten	Flanschplatte (links + rechts) Anzahl: 1 + 1 Flanschplattengröße am Busgehäuse, Position links/rechts: 2 Flanschplatte (oben + unten) Anzahl: 2 + 2 Flanschplattengröße am Busgehäuse, Position oben/unten: 2

# Eigenschaften

---

Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	7,192 kg
Bruttogewicht	7,57 kg
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeschreibung	KL Klemmenkasten, BHT: 600x300x120 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, Flanschplatte

# Approbationen

---

Approbationen	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung UK