#### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.






# KL 1582.000 Kunststoff-Kabelflanschplatten

Stand: 23.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



## KL 1582.000 - Kunststoff-Kabelflanschplatten mit PG Vorprägung

Mit vorgeprägten PG-Lochungen für Kabelverschraubungen.

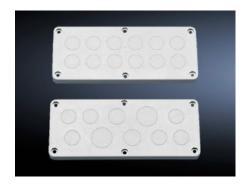

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	KL 1582.000
Produktbeschreibung	Mit vorgeprägten PG-Lochungen für Kabelverschraubungen Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden.
Material	ABS
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen	6 2 2
Anzahl x PG Durchmesser	6 x 13.5
	2 x 16
	2 x 21
Abmessung	Breite: 220 mm
	Tiefe: 90 mm
Passend für	Gehäusetyp: KL
Flanschplatte	Größe: 2
Betriebstemperaturbereich	-40 °C70 °C

© Rittal 2025

### Eigenschaften

Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55 bei sachgerechter Montage
Anzahl Vorprägungen	6
	2
	2
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0.5
Bruttogewicht	0.581
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177010901
E-Number Sweden	E3404716
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3