


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

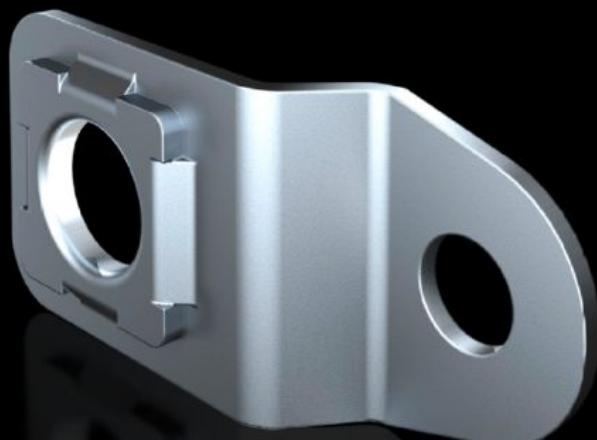

SZ 1590.010

Wandbefestigungslasche

Stand: 11.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1590.010 - Wandbefestigungslasche für AX Stahlblech, KX Stahlblech, AX IT, EL

Für die Befestigung von Stahlblech-Gehäusen AX und KX.

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr. | SZ 1590.010 |
| Produktbeschreibung | Für die Befestigung von Stahlblech-Gehäusen AX und KX. |
| Nutzen | Direkte Verschraubung von hinten mit einer selbstformenden Schraube in den Durchzug des Gehäuses |
| Material | Stahlblech, verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Wandabstand | 10 mm |
| Passend für | Gehäusetyp: AX Stahlblech KX Stahlblech Wandgehäuse AX, 3-teilig |
| Type rating nach UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 12 |
| Verpackungseinheit | 4 Stück |
| Nettogewicht | 0.132 |
| Bruttogewicht | 0.168 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 0,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 83025000 |
| EAN | 4028177938045 |
| E-Number Sweden | E3465246 |
| ETIM 9 | EC002625 |

Eigenschaften

ETIM 8 EC002625

ECLASS 8.0 27189234

Approbationen

Approbationen DNV-GL
UL + C-UL - FTTA