


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

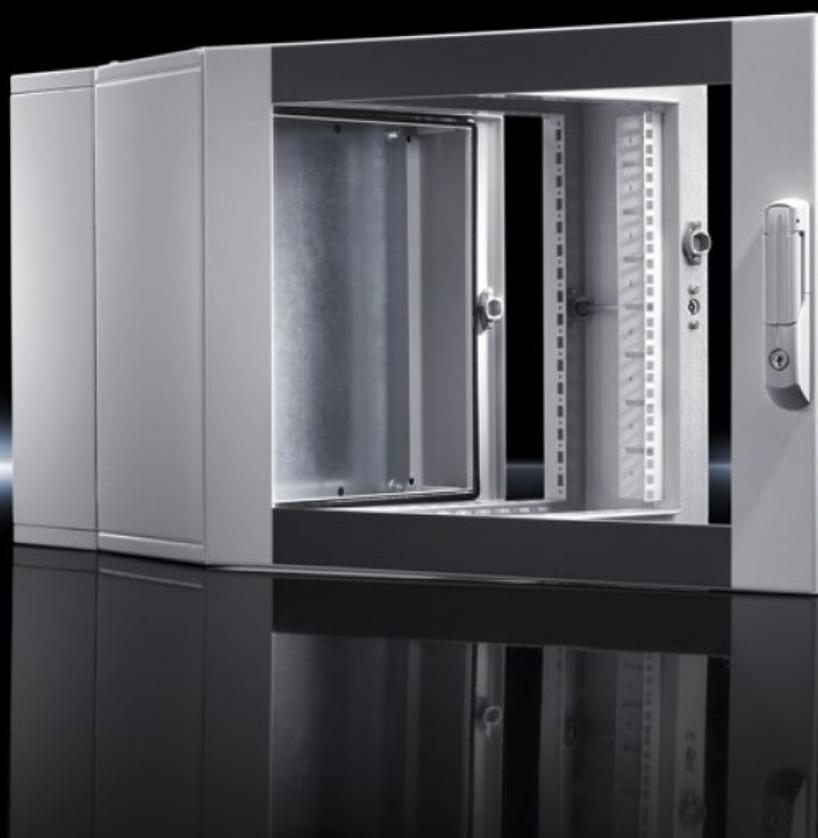

EL 2243.605

Wandgehäuse EL, 3-teilig

Stand: 04.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

EL 2243.605 - Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau

Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben und unten, Montageplatte beigelegt. Schutzart IP 55.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | EL 2243.605 |
| Ausführung | Wandgehäuse IT mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau |
| Produktbeschreibung | Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil. |
| Material | Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Grundfarbe | RAL 7035 |
| Farbe | Wand- und Schwenkteil: RAL 7035 Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau) |
| Lieferumfang | Wandteil mit Flanschplatte geschlossen, oben und unten und Montageplatte (beigelegt) Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"-Profilschienen, vorne, Festeinbau Design-Sichttür 1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5 Mini-Komfortgriff für Verschluss-Einsätze Sicherheitsschließung 3524 E |
| Höheneinheiten | 3 HE |
| Abmessung | Breite: 600 mm Höhe: 212 mm Tiefe: 373 mm |
| Einbautiefe | 320 mm |
| Lichte Abmessungen | Lichte Breite: 502 mm Lichte Höhe: 149 mm |

Eigenschaften

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Tiefe Schwenkteil | 216 mm |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 485 mm x 165 mm |
| Tiefe des Wandteils | 135 mm |
| IK-Code | IK08 |
| Belastbarkeit Schwenkteil (statisch) | 150 N |
| Grundmaterial | Stahlblech |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 55 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 18.684 |
| Bruttogewicht | 19.667 |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| EAN | 4028177324305 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |

Approbationen

| | |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Approbationen | Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
|---------------|---------------------------------------------------|

Ausschreibungstext

Basis Rittal EL, 3-teilig, 3 HE, Tiefe 373 mm

Wandgehäuse Elektronik-Kombi-System, vormontiert, 3 HE

Gehäuse: Dreiteiliges Wandgehäuse, bestehend aus:
Wandelement mit geschlossener Flanschplatte oben und unten, optional austauschbar gegen Varianten zur Kabeleinführung (Zubehör), Bohrungen zur Wandbefestigung, eine Montageplatte (beigelegt), Schwenkteil mit zwei Stück 482,6 mm (19.) Profilschienen vorne montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front- und Rückrahmen, Design-Sichttür mit Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder, Schutzart: IP 55 nach EN 60 529

Belastbarkeit

Schwenkteil: 15 kg Material:

Gehäuse: Stahlblech 1,5mm,

Montageplatte: Stahlblech 2,5mm,

Sichtscheibe: ESG 3mm

Oberflächenausführung:

Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert, Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015,

Montageplatte verzinkt Abmessungen (B x H x T): 600 x 212 x 373 mm (3 HE)

VE = 1 St.