

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AX 2262.150

Wandgehäuse AX, 3-teilig

Stand: 19.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2262.150 - Wandgehäuse AX, 3-teilig

Das Lieferkonzept der dreiteiligen AX Wandgehäuse reduziert Komplexität und erhöht Flexibilität. Dank des AX/VX Systembaukastens sind die Gehäuse für verschiedene Anwendungen geeignet. Die dreiteilige Struktur gewährleistet leichten Zugang.

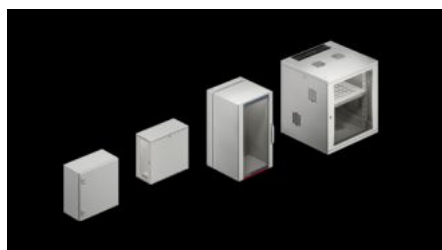

Eigenschaften

| | |
|--------------------|--|
| Artikel-Nr. | AX 2262.150 |
| Ausführung | Wandgehäuse IT |
| Material | Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbe | Wand- und Schwenkteil: RAL 7035 Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau) |
| Lieferumfang | Wandteil: Flanschplatte geschlossen, oben und unten Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"-Profilschienen, vorne, Festeinbau Design-Sichttür Verschluss Mittelteil: 3 mm Doppelbart Verschluss Design-Sichttür: Sicherheitsschließung 3524 E Komfortgriff für Verschluss-Einsätze und 2-Punktverriegelung |
| Höheneinheiten | 21 HE |
| Abmessung | Breite: 600 mm Höhe: 1.012 mm Tiefe: 573 mm |
| Einbautiefe | 520 mm |
| Lichte Abmessungen | Lichte Breite: 502 mm Lichte Höhe: 951 mm |

Eigenschaften

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tiefe Schwenkteil | 416 mm |
| Tiefe des Wandteils | 135 mm |
| Anzahl Verschlüsse | 1 |
| Belastbarkeit Schwenkteil (statisch) | 750 N |
| Belastbarkeit Wandteil (statisch) | 250 N |
| Grundmaterial | Stahlblech |
| Verschluss | Ausführung Verschluss: 2-Punkt-Verriegelung Verschluss-Einsatz: Komfortgriff und 2-Punktverriegelung |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte geschlossen oben und unten |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 50 kg |
| Bruttogewicht | 52,66 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 208,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeschreibung | AX Wandgehäuse, 3-teilig, BHT: 600x1012x573 mm, 21 HE, Wandteil: geschlossene Flanschplatte oben und unten, mit Komfortgriff |

Approbationen

| | |
|---------------|-----------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung |

Ausschreibungstext

AX Wandgehäuse, 3-teilig, 21 HE, Tiefe 573 mm

Gehäuse: Dreiteiliges Wandgehäuse, bestehend aus:
Wandelement mit geschlossener Flanschplatte oben und unten, optional austauschbar gegen Varianten zur Kabeleinführung (Zubehör), Bohrungen zur Wandbefestigung.

Schwenkteil mit zwei Stück 482,6 mm (19.)

Profilschienen vorne montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front- und Rückrahmen.

Design-Sichttür mit Komfortgriff mit 2-Punktverriegelung für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar gegen Komfortgriff für Profilhalbzylinder (Zubehör).

Material Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm,

Material Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm

Oberfläche: pulverbeschichtet

Farbe Wand- und Schwenkteil: RAL 7035

Farbe Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)

Schutzart: IP 54 nach EN 60 529

Abmessung (B x H x T): 600 x 1012 x 573 mm, 21 HE

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG