
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



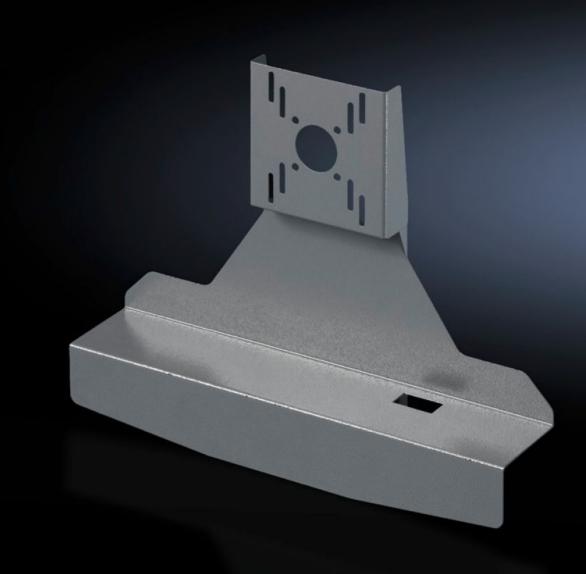

SM 2383.030 TFT-Halter

Stand: 07.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SM 2383.030 - TFT-Halter

Geeignet für die Montage von TFTs an Gehäusebefestigungen CP-S, CP-L und vertikalem Tragarm über Gehäusebefestigung, neigbar.



Eigenschaften

| Artikel-Nr. | SM 2383.030 |
|-------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Geeignet für die Montage von TFTs mit VESA 75/100. Adaption bis 21" an Befestigung CP 40 (6501.070), Befestigung CP 60 für Tragarmanschluss 120 x 65 mm (6206.360), vertikalem Tragarm über Neigungsadapter +100°/-60° (6206.460). |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe | RAL 7024 |
| Abmessung | Breite: 477 mm Höhe: 372 mm Tiefe: 110,5 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 3.033 |
| Bruttogewicht | 3.233 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 12,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| | |

© Rittal 2025

Eigenschaften

| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
|------------------------|--|
| Zolltarifnummer | 83024900 |
| EAN | 4028177497146 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

© Rittal 2025 3