

AX 2476.010


Schutzdach

Stand: 12.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



AX 2476.010 - Schutzdach für AX

Das Schutzdach sichert das Gehäuse durch seine Schrägen zuverlässig gegen stehende Nässe und sonstige Verschmutzungen von oben.

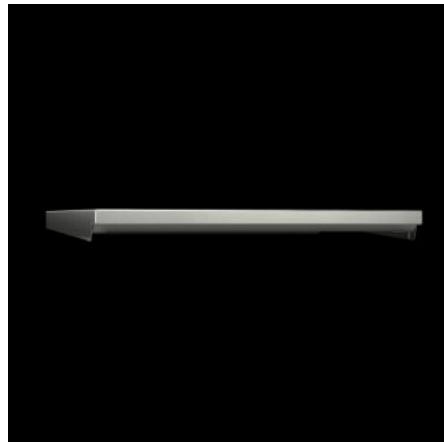

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr. | AX 2476.010 |
| Produktbeschreibung | Das Schutzdach sichert das Gehäuse durch seine Schrägen zuverlässig gegen stehende Nässe und sonstige Verschmutzungen von oben. |
| Material | Edelstahl 1.4301 (AISI 304) |
| Oberfläche | Strichschliff, Korn 240 |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Einbaumöglichkeiten | Verschraubar bei dynamischen Belastungen |
| Abmessung | Höhe: 47 mm |
| Type rating nach UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12 |
| Passend für | Gehäusetyp: AX Breite: = 600 mm Tiefe: = 350 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

Eigenschaften

| | |
|-----------------|----------------------|
| Nettogewicht | 3.48 |
| Bruttogewicht | 3.68 |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| EAN | 4028177938267 |
| E-Number Sweden | E3465266 E3465269 |
| ETIM 9 | EC000744 |
| ETIM 8 | EC000744 |
| ECLASS 8.0 | 27182405 |

Approbationen

Approbationen UL + C-UL - FTTA